



## Gehäuse für Schraubverriegelung und Zubehör


Bezeichnung      Kontakt-  
zahlen      Bestell-Nummer      Maßzeichnung      Maße in mm

### Schalengehäuse<sup>1)</sup>

Kunststoff grau  
RAL 7032

9  
15  
25  
37  
50


09 67 009 0571  
09 67 015 0571  
09 67 025 0571  
09 67 037 0571  
09 67 050 0571

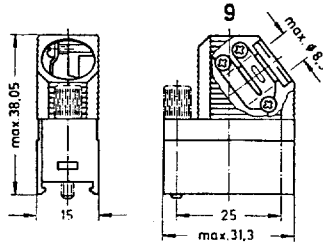

Kunststoff grau  
mit integrierten  
Schirmblechen

9  
15  
25  
37  
50

09 67 009 0573  
09 67 015 0573  
09 67 025 0573  
09 67 037 0573  
09 67 050 0573

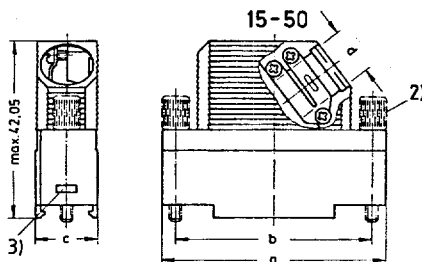

	a max.	b	c	d max.
15	39,62	33,3	15	Ø 9,1
25	53,52	47	15	Ø 11,5
37	69,8	63,5	15	Ø 12,8
50	67,41	61,1	19	Ø 14,5


9-37polig  
anreihbar im Raster  
3 TE (15,24 mm)

### Rändelschraube für Schalengehäuse

 Gewinde UNC  
Gewinde M3

9-50

09 67 000 9971<sup>4)</sup>  
09 67 001 9965\*



<sup>2)</sup> Rändelschraube vor dem Verpressen der Gehäuse in die untere Halbschale bis zum Anschlag stecken.

<sup>3)</sup> Für Sechskantmutter bei Verwendung von Schraubbolzen oder Schiebeverriegelung.

<sup>4)</sup> außer 9polig je 2  
Stück/Gehäuse bestellen


Rändelkopf grauer Kunststoff / Schaft verzinkt

<sup>5)</sup> Kreuzschlitz für Schraubendreher PH 1, Philips Größe 1, ISO 4757

### Handhebelpresse

zur Verarbeitung von  
Schalengehäusen und  
Steckverbindern mit  
Schneidklemm-  
anschluß

09 99 000 0114

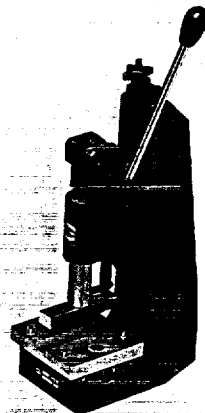

### Werkzeug

zum Verpressen  
der Schalengehäuse

Oberteil  
Unterteil

09 99 000 0215\*  
09 99 000 0216\*



<sup>1)</sup> Rändelschraube separat bestellen  
Keine Lagerhaltung