

Gehäuse für Schraubverriegelung und Zubehör


Bezeichnung Kontakt-
zahlen Bestell-Nummer Maßzeichnung Maße in mm

Schalengehäuse¹⁾

Kunststoff grau
RAL 7032

9
15
25
37
50


09 67 009 0571
09 67 015 0571
09 67 025 0571
09 67 037 0571
09 67 050 0571

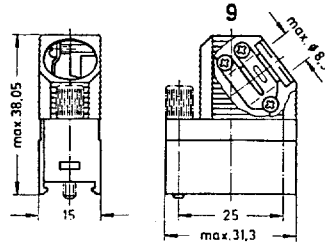

Kunststoff grau
mit integrierten
Schirmblechen

9
15
25
37
50

09 67 009 0573
09 67 015 0573
09 67 025 0573
09 67 037 0573
09 67 050 0573

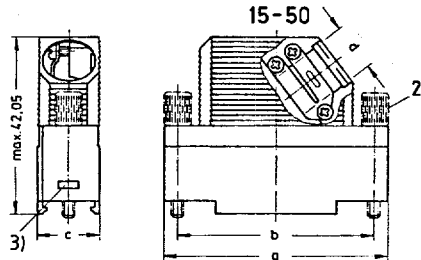

| | a max. | b | c | d max. |
|----|--------|------|----|--------|
| 15 | 39,62 | 33,3 | 15 | Ø 9,1 |
| 25 | 53,52 | 47 | 15 | Ø 11,5 |
| 37 | 69,8 | 63,5 | 15 | Ø 12,8 |
| 50 | 67,41 | 61,1 | 19 | Ø 14,5 |

 
9-37polig
anreihbar im Raster
3 TE (15,24 mm)

Rändelschraube für Schalengehäuse

Gewinde UNC
Gewinde M3

9-50

09 67 000 9971⁴⁾
09 67 001 9965*



Rändelkopf grauer Kunststoff / Schaft verzinkt


⁵⁾ Kreuzschlitz für Schraubendreher PH 1, Philips Größe 1, ISO 4757

⁴⁾ außer 9polig je 2
Stück/Gehäuse bestellen

Handhebelpresse

zur Verarbeitung von
Schalengehäusen und
Steckverbindern mit
Schneidklemm-
anschluß

09 99 000 0114

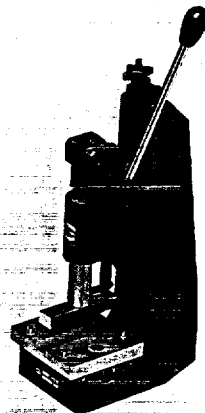


Werkzeug

zum Verpressen
der Schalengehäuse

Oberteil
Unterteil

09 99 000 0215*
09 99 000 0216*

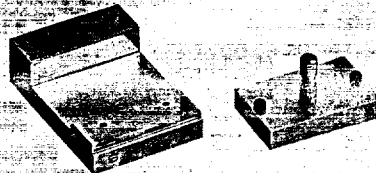

¹⁾ Rändelschraube separat bestellen
Keine Lagerhaltung