

Produktdatenblatt

Artikelnr. 70.350.1635.0

Gehäuseoberteil BAS GOT GA 16 M25 50 A0

revos BASIC 500V Baugröße 16 Gehäuseoberteil mit M25 Verschraubung seitlich, Zweihandverriegelung



Artikelnr.	70.350.1635.0
EAN	4015573617803
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennspannung	500 V
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich von	-40 °C
Einsatztemperaturbereich bis	120 °C

Ausführung

Baugröße	16
Ausführung	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	25
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein



Technische Zeichnungen

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
I
1.1
2.1
1.1

Ausführung .0
version .0

Kabelverschraubung M25
cable gland M25

Teile-Nr. part no.	Typ type
70.350.1635.0	BAS GOT GA 16 M25 50 A0
70.350.1635.1	BAS GOT GA 16 M25 50 A1
70.350.1635.2	BAS GOT GA 16 M25 50 A2
70.350.1635.3	BAS GOT GA 16 M25 50 A3
70.350.1635.4	BAS GOT GA 16 M25 50 A4
70.350.1635.5	BAS GOT GA 16 M25 50 A5

Gewinde M25
thread M25

Ausführung .1
version .1

Kabeldurchführung M25
mit Zugentlastung und
Biegeschutz
cable gland M25 with strain
relief and bending protection

Ausführung .3
version .3

Kabelverschraubung M25
mit Zugentlastung und
Knickschutz
cable gland M20 with strain
relief and kink protection

Ausführung .4
version .4

Stützen M25
intermediate support
with thread M25

Ausführung .2
version .2

Kabelverschraubung M25
mit Zugentlastung und
Knickschutz
cable gland M20 with strain
relief and kink protection

Ausführung .4
version .4

Ausführung .5
version .5




Kabelverschraubung M25
cable gland M25

IP 65


Fräseleiste nach ...		CAD - Zeichnung, keine messbaren Änderungen		1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
Messstab	1:1	Werkstoff und Oberfläche:	2003	Tag	Wann	Zeichnung Nr.	
	x	Farbe: silbergrau color: silvergrey	Erkenntnis	09.00	Boyer F.	T 70.350.1635.0 01K	
			geprüft	-	-	Index	
			Bel.	mit	Alt.	neu	Normungs.
Benennung		wieland		Ersatz für:			
GEHÄUSEOBERTEIL		Blattführung Switchboxspanner					
Größe 16 M25 schmale Seite							
H000 - size 16 M25 - narrow side							
Änderung							

703501635001K_4 DFM20 Boyer 23.07.2003 08:10:28 1.000


version .0

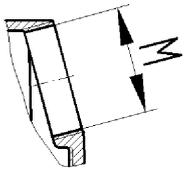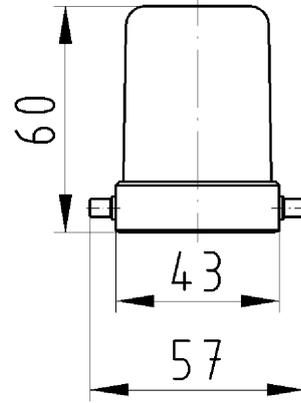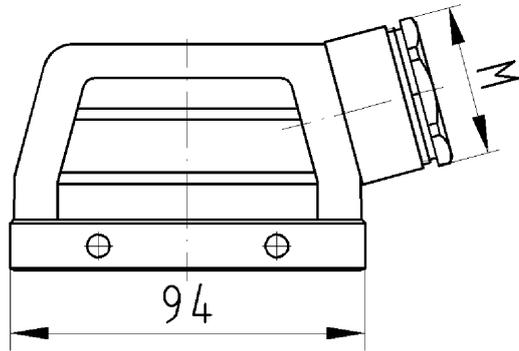


version .1

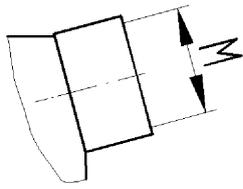

version .2

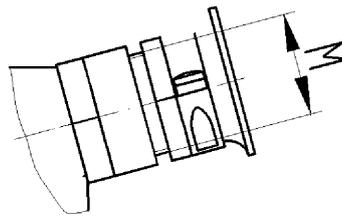

version .3

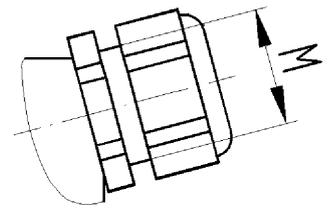

version .5

IP 65

Gehäuseoberteil
70.350/353.1635.0
72.350/353.1635.0

Zeichnungsnummer
70.350.1635.010W
Gehäuseoberteil

22.11.2007
Roppelt Dominik
M 1:2