

Produktdatenblatt

Artikelnr. 70.350.2435.0

Gehäuseoberteil BAS GOT GA 24 M25 50 A0

revos BASIC 500V Baugröße 24 Gehäuseoberteil mit M25 Verschraubung seitlich, Zweihandverriegelung



Artikelnr.	70.350.2435.0
EAN	4015573618800
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennspannung	500 V
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich von	-40 °C
Einsatztemperaturbereich bis	120 °C

Ausführung

Baugröße	24
Ausführung	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	25
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein

Technische Zeichnungen

Ausführung .0
version .0

Kabelverschraubung M25
cable gland M25

Teile-Nr. part no.	Typ type
70.350.2435.0	BAS GOT GA 24 M25 50 A0
70.350.2435.1	BAS GOT GA 24 M25 50 A1
70.350.2435.2	BAS GOT GA 24 M25 50 A2
70.350.2435.3	BAS GOT GA 24 M25 50 A3
70.350.2435.4	BAS GOT GA 24 M25 50 A4
70.350.2435.5	BAS GOT GA 24 M25 50 A5

Gewinde M25
thread M25

Ausführung .1
version .1

Kabeldurchführung M 25
mit Zugentlastung und
Biegeschutz
cable gland M25 with strain
relief and bending protection

Ausführung .3
version .3

Kabelverschraubung M 25
mit Zugentlastung und
Knickschutz
cable gland M25 with strain
relief an kink protection

Ausführung .4
version .4

Stutzen M25
intermediate support
with thread M25

Ausführung .2
version .2

Kabelverschraubung M 25
mit Zugentlastung und
Knickschutz
cable gland M25 with strain
relief an kink protection

Ausführung .4
version .4

Ausführung .5
version .5

Kabelverschraubung M25
cable gland M25




IP 65

Früheres Teil nach	M25: Tab	Werkstoff und Oberfläche:	2003	Tag	Name	1. Verwendung: -	Bl.: 1	von 1
	x	Farbe: silbergrau colour: silvergrey	Erkenntnis	09.00	Boyer F.	T	Zeichnung Nr. 70.350.2435.0 01K	
	Del.	ent. 01.	ent.	Normpage		Ersatz für: -		
Ausgabe Datum / Blatt		wieland		Elektrotechnik Switchgear		Benennung GEHAUSEOBERTEIL Größe 24 M25 schmale Seite HOOD size 24 M25 narrow side		
Änderung								


70.350.2435.001K_4 04/M20 Boyer 23.07.2003 08:11:02 1:000

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
I
1.1
2.1
1.1


version .0

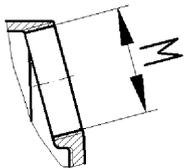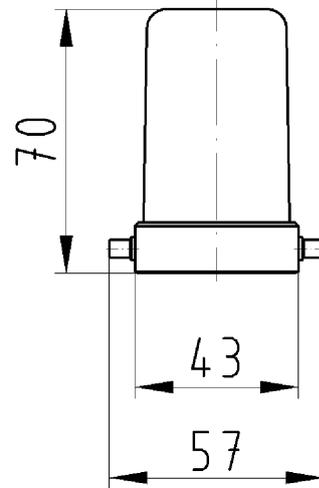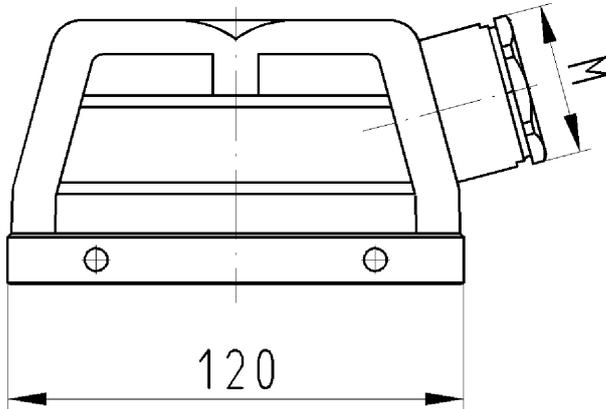


version .1

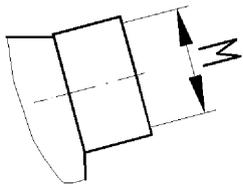

version .2

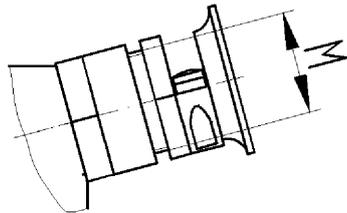

version .3

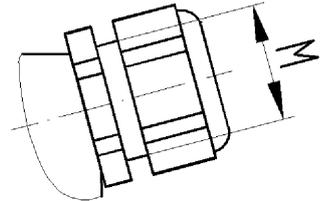

version .5

IP 65

Gehäuseoberenteil
70.350.2435.0

Zeichnungsnummer
70.350.2435.010W
Gehäuseoberenteil

23.11.2007
Roppelt Dominik
M 1:2