

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Technischen Dokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

► Auszug aus dem Online-Katalog



Gehäuse-Unterteil, komplett vormontiert, mit Metallfußriegel.

Abbildung zeigt vollständig montierte Varianten des Elektronikgehäuses

Artikelnummer	2907130
Artikelbezeichnung	ME 22,5 UT GN

EAN	4017918126629
VPE	10 Stück
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 381 (CC-2005)

► Technische Daten

Allgemein

Gehäuseart	Einbaugeschäuse
Material Gehäuse	Polyamid
Farbe	grün

Maße / Pole


Länge	99 mm
Breite	22,5 mm
Polzahl	16


Technischen Daten

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 ° C ... 105 ° C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0


▶ Zeichnungen

Maßzeichnung

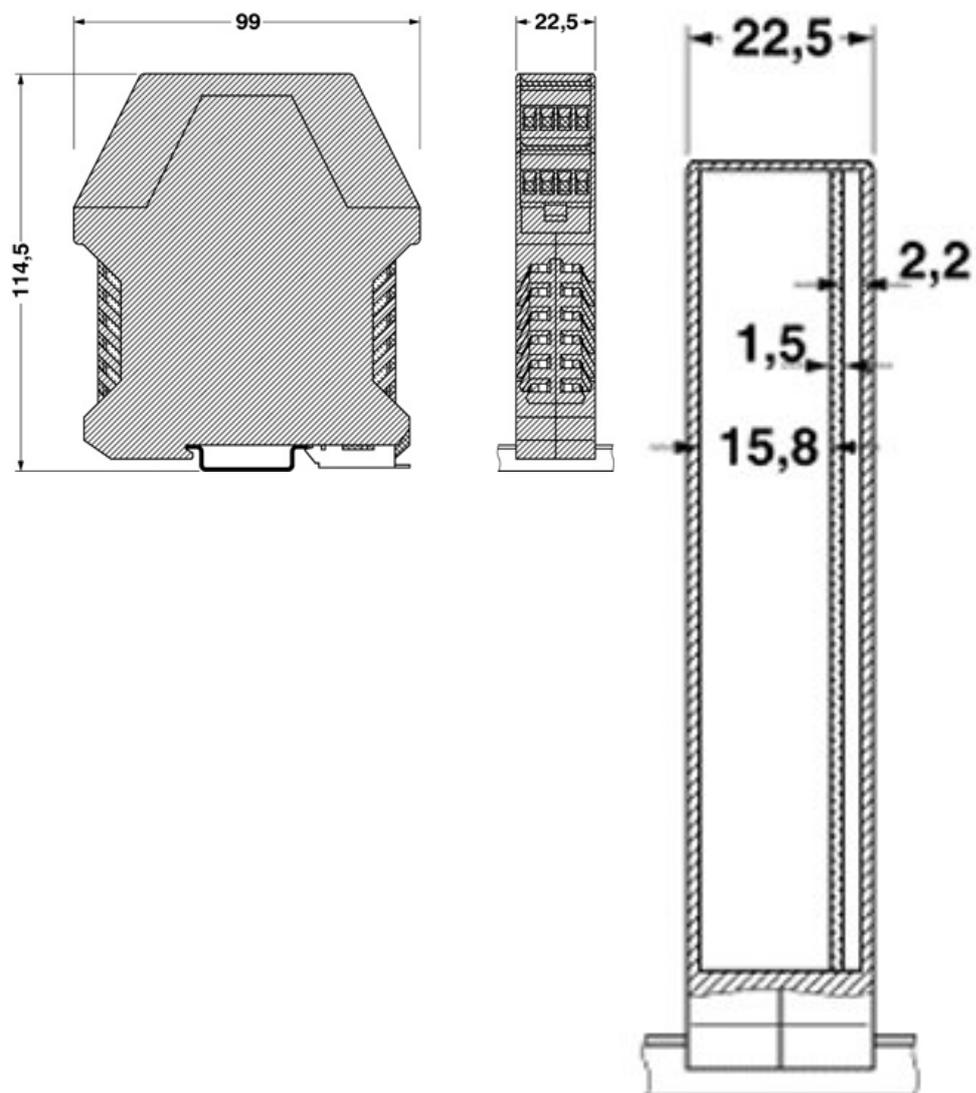

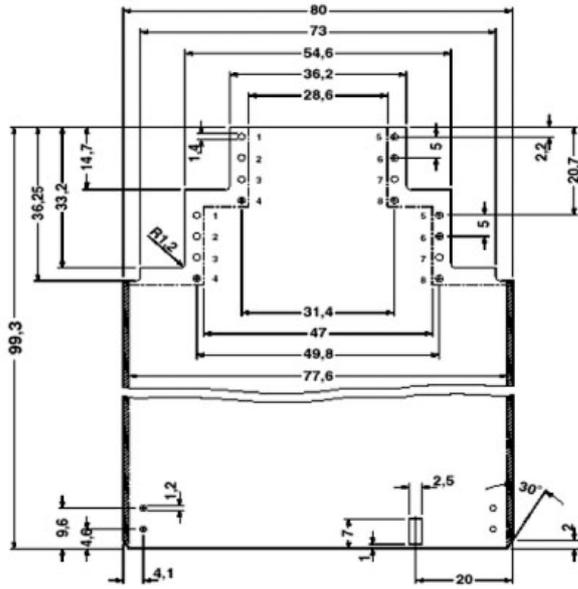

Schemazeichnung

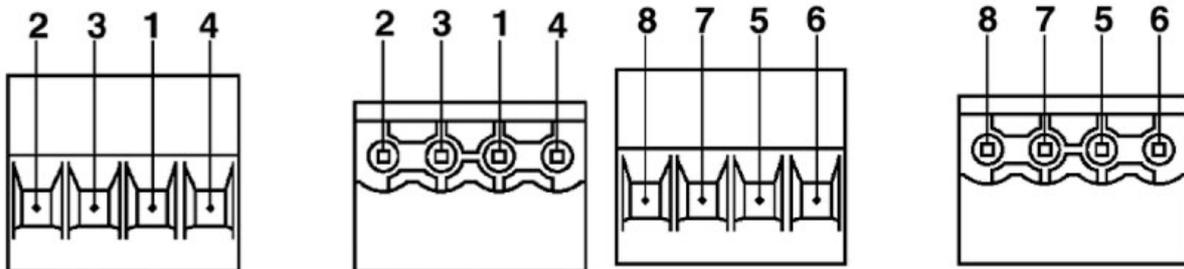

► Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
2906908	ME LP	Leiterplatte, zum Selbstbestücken mit Kontakt zur Tragschiene (EN 60715)
1926251	MSTBT 2,5 HC/ 4-ST	COMBICON HC-Steckerteile, 5,0-mm-Raster, Farbe: grün, Polzahl 4, Maß a 15 mm

Montage

1909236	FKCT 2,5/ 4-ST	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5,0 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Federkraftanschluss
2853404	ME 45 UTM GN	Zwischenelement zur modularen Erweiterung des Gehäusevolumens im Raster. Die Breite des offenen Zwischenelements beträgt 22,5 mm.
2907143	ME B-22,5 MKDSO GN	Blindstopfen, für unbestückte Klemmenstellen
2907156	ME B-22,5 MSTBO GN	Blindstopfen, für unbestückte Klemmenstellen
2906911	ME LPZS	Leiterplatten-Ziehsperr, zum Einlöten in die Leiterplatte
2908281	ME MF 17,5	Metallfußriegel, für Zwischenelemente.
2853899	ME-SAS	Schirmanschlusschelle für Printklemme
1707234	MKDSO 2,5/ 4-L	Print-Klemmenblock, zum Einlöten in die Leiterplatte, links
1707247	MKDSO 2,5/ 4-R	Print-Klemmenblock, zum Einlöten in die Leiterplatte, rechts
1861060	MSTBO 2,5/ 4-G1L	COMBICON-Grundgehäuse, zum Einlöten in die Leiterplatte, links
1861073	MSTBO 2,5/ 4-G1R	COMBICON-Grundgehäuse, zum Einlöten in die Leiterplatte, rechts
1779851	MSTBT 2,5/ 4-ST	Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung: 250 V, Raster: 5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss

Stecker/Adapter

2908294	ME FE-CONTACT	Funktionserdkontakt für Zwischenelemente.
---------	---------------	---

► Adresse

Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>

Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten