

# Ø 4 mm-Einbaubuchsen


## Einbaubuchse XEB-1...

Isoliert, starr, Ø 4 mm, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse. Messingstanzteile. Die Buchse besteht aus zwei gegenein-


ander isolierten Halbschalen, die durch das Einstecken eines Steckers überbrückt werden (Schalterfunktion). Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten

oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc.  
**Anschluss: 2 x Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.**

### XEB-1R

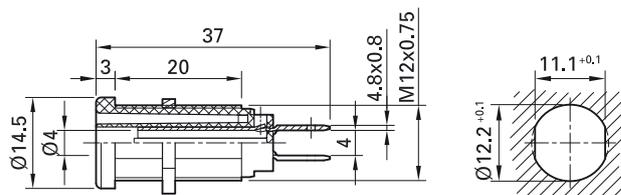

### XEB-1RR

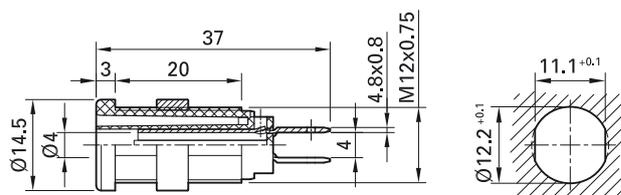

Bestell-Nr.	Typ	Bemessungsspannung/-strom	Anschluss		*Standardfarben
66.9131-*	XEB-1R	1000 V, CAT IV / 20 A	2 x Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm	Ni c  us	20 21 22 23 24 25
66.9850-*	XEB-1RR	1000 V, CAT IV / 20 A	2 x Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm	Ni c  us	21

### Mitgeliefertes Montagematerial

Seite 25	GEW.12-MUTTER	Sechskantmutter für XEB-1R
Seite 25	MUR/M12x0,75	Rundmutter für XEB-1RR



Optionale Farben 20 22 23 24 25 26 29

Weitere Informationen, Seite 6



Flachsteckhülse FSH4,8x0,8, Seite 25

Rohrschlüssel SS2, SS425, Seite 26



Montageanleitung MAH506, MAH509

[www.staubli.com/electrical](http://www.staubli.com/electrical)