

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation unter <http://www.download.phoenixcontact.de>. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

► Auszug aus dem Online-Katalog



Leitungsverbinder, zum Verbinden von Rundleitungen

Artikelnummer	1642140
Artikelbezeichnung	Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK
EAN	4017918923891
VPE	1 Stück
Zolltarif	85369010
Katalogseitenangabe	Seite 65 (PC-2005)

► Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.12.2005



► Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Polzahl	4
Schlüsselweite-Überwurfmutter	15 mm
Anzugdrehmoment-Überwurfmutter	1,2 Nm
Schlüsselweite-Kontaktträger	15 mm
Leiterquerschnitt flexibel min	0,34 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,75 mm ²

Leitungsangaben

Litzenaufbau nach VDE 0295 / kleinster Drahtdurchmesser	Klasse 2-6
Aderisolationsmaterial	PVC/PE
Aderdurchmesser inkl. Isolation	0 mm ... 2,5 mm
Leitungsaußendurchmesser	4 mm ... 7,5 mm

Umweltbedingungen

Schutzart	IP65/IP67
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 80 °C

Elektrische Kennwerte


Nennstrom I _N	9 A (Umgebungstemperatur: 40 °C)
Bemessungsspannung (III/3)	250 V
Bemessungsspannung (III/2)	400 V
Bemessungsspannung (II/2)	400 V

Materialangaben

Material Kontaktoberfläche	unternickelt und verzinkt
Material Kontakt	Cu-Legierung
Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Zeichnungen

Maßzeichnung

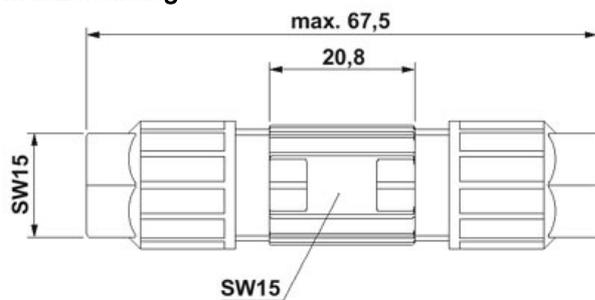

► Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1641992	QSS 15	Steckschlüssel, zum Lösen bzw. Festdrehen der QUICKON-Überwurfmutter, Schlüsselweite 15 mm
Werkzeug		
1205862	MICROFOX SC	Seitenschneider für Cu-Draht bis 1,5 mm Durchmesser

► Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten