

**Z-Reihenklemme mit elektr. Bauteilen  
ZSI 2.5/LD 28AC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Sicherungsklemmen der Weidmüller Z-Reihe werden in 2 unterschiedlichen Bauformen angeboten:

- Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshebel
- Sicherungsklemme mit steckbarem Sicherungshalter SIHA

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |  |
|------------|--|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1616440000</a>   |
| Typ        | ZSI 2.5/LD 28AC  |
| Ausführung | Z-Reihenklemme mit elektr. Bauteilen, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm <sup>2</sup> , Zugfederanschluss, Wemid, dunkelbeige, Direktmontage |
| GTIN (EAN) | 4008190196813  |
| VPE        | 50 Stück   |

## Z-Reihen клемme mit elektr. Bauteilen ZSI 2.5/LD 28AC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Technische Daten

#### Abmessungen und Gewichte

|              |         |                      |        |
|--------------|---------|----------------------|--------|
| Länge        | 79,5 mm | Breite               | 7,9 mm |
| Höhe         | 73 mm   | Höhe niedrigstbauend | 74 mm  |
| Nettogewicht | 19,63 g |                      |        |

#### Temperaturen

|                                |        |                                |        |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Betriebstemperatur             |        | Lagertemperatur                |        |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C | Dauergebrauchstemperatur, max. | 120 °C |

#### Bemessungsdaten

|                       |                     |                        |       |
|-----------------------|---------------------|------------------------|-------|
| Bemessungsquerschnitt | 2,5 mm <sup>2</sup> | Bemessungsstoßspannung | 6 kV  |
| Nennstrom             | 6,3 A               | Strom bei max. Leiter  | 6,3 A |
| Normen                | IEC 60947-7-3       | Verschmutzungsgrad     | 3     |

#### Bemessungsdaten nach CSA

|                             |                |                             |        |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|--------|
| Zertifikat-Nr. (CSA)        | 200039-1152892 | Leiterquerschnitt max (CSA) | 12 AWG |
| Leiterquerschnitt min (CSA) | 26 AWG         |                             |        |

#### Bemessungsdaten nach UL

|                                   |                 |                                   |        |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------|
| Zertifikat-Nr. (UR)               | E60693VOL1SEC52 | Leitergr. Factory wiring max (UR) | 12 AWG |
| Leitergr. Factory wiring min (UR) | 26 AWG          | Leitergr. Field wiring max (UR)   | 12 AWG |

#### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

|  |                     |  |                      |
|--|---------------------|--|----------------------|
| Anschlussart   | Zugfederanschluss   | Abisolierlänge   | 10 mm                |
| Klingenmaß   | 0,6 x 3,5 mm        | Anschlussrichtung  | schräg               |
| Anzahl Anschlüsse  | 2                   | Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min.  | 0,13 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.  | 4 mm <sup>2</sup>   | Lehrdorn nach 60 947-1   | A3                   |
| Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig min. Bemessungsanschluss   | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig max. Bemessungsanschluss   | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.   | 4 mm <sup>2</sup>   | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.   | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, Bemessungsanschluss, min.                  | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, Bemessungsanschluss, max.                  | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, Bemessungsanschluss, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, Bemessungsanschluss, max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.   | AWG 26              | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.   | AWG 12               |

#### Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

|   |                     |   |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|---|---------------------|---|---------------------|

#### weitere technische Daten

|                               |          |               |               |
|-------------------------------|----------|---------------|---------------|
| Anzahl gleicher Klemmen       | 1        | Einbauhinweis | Direktmontage |
| Montageart                    | gerastet | Offene Seiten | rechts        |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein     |               |               |

Erstellungs-Datum 30. November 2012 09:53:07 MEZ

**Datenblatt**

**Z-Reihenklemme mit elektr. Bauteilen  
ZSI 2.5/LD 28AC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Anzeigeelement**

|  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|
| Betriebsspannung für die Anzeige, max. | 36 V  | Betriebsspannung für die Anzeige, min. | 10 V  |
| Spannungsart für die Anzeige           | AC/DC | Strom                                  | 6,3 A |

**Sicherungsklemmen**

|                              |              |                                  |            |
|------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|
| Anzeige                      | LED rot      | Betriebsspannung, max.           | 28 V       |
| Sicherungseinsatz            | G-Si. 5 x 20 | Sicherungshalter (Einsatzträger) | schwenkbar |
| Spannungsart für die Anzeige | AC/DC        | Strom                            | 6,3 A      |

**Systemkennwerte**

|                        |                                      |                                  |                   |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Produktfamilie         | Z-Reihenklemme mit elektr. Bauteilen | Anschlussart                     | Zugfederanschluss |
| Anschlussrichtung      | schräg                               | Anzahl der Etagen                | 1                 |
| Anzahl Anschlüsse      | 2                                    | Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2                 |
| Etagen intern gebrückt | Nein                                 | Abschlussplatte erforderlich     | Ja                |

**Werkstoffdaten**

|              |             |                               |       |
|--------------|-------------|-------------------------------|-------|
| Isolierstoff | Wemid       | Werkstoff                     | Wemid |
| Farbe        | dunkelbeige | Brennbarkeitsklasse nach UL94 | V-0   |

**Klassifikationen**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 2.0   | EC000899    | ETIM 3.0   | EC000899    |
| UNSPSC     | 30-21-18-11 | eClass 4.1 | 27-14-11-16 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-16 | eClass 6.0 | 27-14-11-16 |
| eClass 7.0 | 27-14-11-16 |            |             |

**Produkthinweise**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Hinweistext Bestelldaten     | Für Sicherungseinsatzträger beträgt die Bemessungsspannung 250 V und die Bemessungsstoßspannung 4 kV. |
| Hinweistext Technische Daten | max. Verlustleistung des Sicherungseinsatzes (1,6 W) limitiert den Bemessungsstrom                    |
| Hinweistext Zubehoer         | Statusanzeige erfolgt mit einer bidirektionalen LED.  |
| Produktbeschreibung          | 10 - 36 V   |

**Zulassungen**

Zulassungen



## Z-Reihenklemme mit elektr. Bauteilen ZSI 2.5/LD 28AC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Zubehör

### Neutral



**ZS-Markierer** - im bewährten **MultiCard**-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                 | Typ              | Ausführung   | GTIN (EAN)    | VPE       |
|---------------------------|------------------|--|---------------|-----------|
| <a href="#">161000000</a> | ZS 10/5 MC NE WS | Klemmenmarkierer,<br>MultiCard, 10 x 5 mm,<br>Polyamid + POM, Farbe:<br>weiß | 4008190263171 | 480 Stück |

### Neutral



**ZS-Markierer** - im bewährten **MultiCard**-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ              | Ausführung   | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|------------------|--|---------------|-----------|
| <a href="#">1646630000</a> | ZS 15/5 MC NE WS | Klemmenmarkierer,<br>MultiCard, 15 x 5 mm,<br>Polyamid + POM, Farbe:<br>weiß | 4008190401214 | 480 Stück |

**Z-Reihenklemme mit elektr. Bauteilen  
ZSI 2.5/LD 28AC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör**

**Neutral**



**WS-Markierer** sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

**WS-Markierer** eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit **Laser, PrintJet, Plotter** oder **MC-Mobilo** möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ                | Ausführung  | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|--------------------|---|---------------|-----------|
| <a href="#">1792000000</a> | WS 10/5 MC M NE WS | Klemmenmarkierer, MultiCard, 10 x 5 mm, Polyamid, Farbe: weiß | 4032248223862 | 720 Stück |
| <a href="#">1635000000</a> | WS 10/5 MC NE WS   | Klemmenmarkierer, MultiCard, 10 x 5 mm, Polyamid, Farbe: weiß | 4008190261948 | 720 Stück |

**Neutral**



**ZS-Markierer** - im bewährten **MultiCard**-Format - sind speziell für die Z-Reihe entwickelt worden. Sie bieten eine große Markiererfläche. Durch den Klappmechanismus sind beispielsweise auch Querverbinder ohne Demontage gut erreichbar. Die schnelle Montage ist durch in Streifen aufrastbare Einzelschilder gewährleistet. Die Einzelschilder sind leicht trennbar.

- Klappbare Markiererfläche
- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ              | Ausführung  | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|------------------|---|---------------|-----------|
| <a href="#">1610020000</a> | ZS 12/6 MC NE WS | Klemmenmarkierer, MultiCard, 12 x 6 mm, Polyamid + POM, Farbe: weiß | 4008190444600 | 400 Stück |

**Z-Reihenklemme mit elektr. Bauteilen  
ZSI 2.5/LD 28AC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör**

**ZTA 1**



Weidmüller bietet Anwender von Reihenklemmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihenklemmen selbst.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ      | Ausführung                          | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|----------|
| <a href="#">1609050000</a> | ZTA 1/ZA | Testadapter,<br>Nennsteuerspannung: | 4008190206543 | 25 Stück |
| <a href="#">1609040000</a> | ZTA 1    | Testadapter,<br>Nennsteuerspannung: | 4008190196851 | 25 Stück |

**ZAP/TW 3**



Weidmüller bietet Anwender von Reihenklemmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihenklemmen selbst.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ         | Ausführung  | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|-------------|---|---------------|----------|
| <a href="#">1683880000</a> | ZAP/TW 3 WS | Z-Reihe, Abschlussplatte,<br>Trennwand, weiß, 2 mm              | 4008190477608 | 50 Stück |
| <a href="#">1683840000</a> | ZAP/TW 3 GN | Z-Reihe, Abschlussplatte,<br>Trennwand, grün, 2 mm              | 4008190477561 | 50 Stück |
| <a href="#">1683820000</a> | ZAP/TW 3 RT | Z-Reihe, Abschlussplatte,<br>Trennwand, rot, 2 mm               | 4008190477547 | 50 Stück |
| <a href="#">1608800000</a> | ZAP/TW 3    | Z-Reihe, Abschlussplatte,<br>Trennwand, dunkelbeige, 2 mm       | 4008190190927 | 50 Stück |
| <a href="#">1683870000</a> | ZAP/TW 3 GR | Z-Reihe, Abschlussplatte,<br>Trennwand, grau, 2 mm              | 4008190477592 | 50 Stück |
| <a href="#">1608810000</a> | ZAP/TW 3 BL | Z-Reihe, Abschlussplatte,<br>Trennwand, blau, hellblau,<br>2 mm | 4008190190934 | 50 Stück |
| <a href="#">1608820000</a> | ZAP/TW 3 OR | Z-Reihe, Abschlussplatte,<br>Trennwand, orange, 2 mm            | 4008190190941 | 50 Stück |
| <a href="#">1683890000</a> | ZAP/TW 3 SW | Z-Reihe, Abschlussplatte,<br>Trennwand, schwarz, 2 mm           | 4008190477615 | 50 Stück |

## Z-Reihen клемme mit elektr. Bauteilen ZSI 2.5/LD 28AC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Zubehör

### ZGB schwenkbarer Gruppenschildträger



Der **ZGB 15** ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger. Der Schildträger kann mit den Verbindermarkierern dekafix 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 15 bestückt werden.

Der **ZGB 30** ist ein schwenkbarer Gruppenschildträger. Der Schildträger kann mit den Verbindermarkierern dekafix 5, WS 12/5 oder dem Einsteckschild ESO 7 bestückt werden.

Einsteckschilder und Schutzstreifen befinden sich unter Zubehör.

### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ        | Ausführung  | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|------------|---|---------------|----------|
| <a href="#">1611930000</a> | ZGB 30     | Klemmenmarkierer, 32 x 7 mm, Polyamid 66, Farbe: weiß | 4008190002251 | 20 Stück |
| <a href="#">1778290000</a> | ZGB 30/3,5 | Klemmenmarkierer, 32 x 7 mm, Polyamid 66, Farbe: weiß | 4032248161065 | 20 Stück |
| <a href="#">1636530000</a> | ZGB 15     | Klemmenmarkierer, 15 x 7 mm, Polyamid 66, Farbe: weiß | 4008190297053 | 20 Stück |

### ZQV 6



Weidmüller bietet Anwender von Reihen клемmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihen клемmen selbst.

### Allgemeine Bestelldaten


| Best.-Nr.                  | Typ         | Ausführung  | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|-------------|---|---------------|----------|
| <a href="#">1733640000</a> | ZQV 6/32 GE | Z-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 32 | 4008190994334 | 10 Stück |
| <a href="#">1627850000</a> | ZQV 6/2 GE  | Z-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 2  | 4008190200428 | 60 Stück |
| <a href="#">1627860000</a> | ZQV 6/3 GE  | Z-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 3  | 4008190200435 | 60 Stück |
| <a href="#">1627870000</a> | ZQV 6/4 GE  | Z-Reihe, Zubehör, Querverbinder, für Klemmen, Polzahl: 4  | 4008190200442 | 60 Stück |

## Z-Reihen клемme mit elektr. Bauteilen ZSI 2.5/LD 28AC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Zubehör

### G 5x20 ohne Indikator

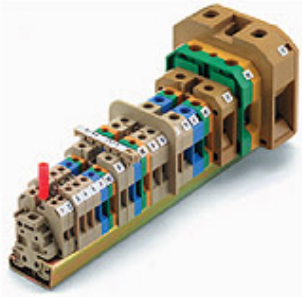

Weidmüller bietet dem Anwender von Reihen клемmen der SAK-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht.

#### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ          | Ausführung                                      | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|--------------|---|---------------|----------|
| <a href="#">0431300000</a> | G 20/5.00A/F | Aktive Komponenten,<br>Schmelzsicherungseinsatz | 4008190185381 | 10 Stück |
| <a href="#">0431400000</a> | G 20/6.30A/F | Aktive Komponenten,<br>Schmelzsicherungseinsatz | 4008190086053 | 10 Stück |
| <a href="#">0430600000</a> | G 20/0.50A/F | Aktive Komponenten,<br>Schmelzsicherungseinsatz | 4008190046835 | 10 Stück |
| <a href="#">0431000000</a> | G 20/2.50A/F | Aktive Komponenten,<br>Schmelzsicherungseinsatz | 4008190085513 | 10 Stück |
| <a href="#">0431100000</a> | G 20/3.15A/F | Aktive Komponenten,<br>Schmelzsicherungseinsatz | 4008190012977 | 10 Stück |
| <a href="#">0431200000</a> | G 20/4.00A/F | Aktive Komponenten,<br>Schmelzsicherungseinsatz | 4008190022983 | 10 Stück |
| <a href="#">0430900000</a> | G 20/2.00A/F | Aktive Komponenten,<br>Schmelzsicherungseinsatz | 4008190123567 | 10 Stück |
| <a href="#">0430400000</a> | G 20/0.20A/F | Aktive Komponenten,<br>Schmelzsicherungseinsatz | 4008190152383 | 10 Stück |
| <a href="#">0430500000</a> | G 20/0.25A/F | Aktive Komponenten,<br>Schmelzsicherungseinsatz | 4008190153991 | 10 Stück |
| <a href="#">0430800000</a> | G 20/1.60A/F | Aktive Komponenten,<br>Schmelzsicherungseinsatz | 4008190031503 | 10 Stück |

### ZAP TNHE/ZSI2.5



Weidmüller bietet Anwender von Reihen клемmen der Z-Reihe ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Das Zubehör unterliegt den gleichen Qualitätsanforderungen wie die Reihen клемmen selbst.

#### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ             | Ausführung                                       | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|-----------------|--|---------------|----------|
| <a href="#">1610840000</a> | ZAP TNHE/ZSI2.5 | Z-Reihe, Abschlussplatte,<br>dunkelbeige, 1.1 mm | 4008190263379 | 25 Stück |



## Z-Reihenklemme mit elektr. Bauteilen ZSI 2.5/LD 28AC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Zubehör

### STR transparente Streifen



Mit den verschiedenen Verbindermarkierern von Weidmüller lösen Anwender nahezu jede Bezeichnungsaufgabe bei allen Leitungsverbindern. Ob mehrstellige Beschriftungen, einsatzfertige Markierer mit Standarddruck oder individuelle Beschriftung, ob weiße oder farbige Markierer oder Gruppenbezeichnungen auf den Klemmstellen - das umfassende Produktprogramm löst jede Markierungsaufgabe einfach, schnell und übersichtlich.

#### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ            | Ausführung   | GTIN (EAN)    | VPE      |
|----------------------------|----------------|--|---------------|----------|
| <a href="#">0515300000</a> | STR 7 F.SCHT 7 | Klemmenmarkierer, 27 x 6.3 mm, Polyester, PVC frei, Farbe: transparent | 4008190182175 | 20 Stück |

### Neutral



**WS-Markierer** sind optimal auf Leitungsverbindern der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung.

**WS-Markierer** eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit **Laser, PrintJet, Plotter** oder **MC-Mobilo** möglich.

- In Streifen oder einzeln montierbar
- Markierer im bewährten MultiCard-Format

#### Allgemeine Bestelldaten

| Best.-Nr.                  | Typ               | Ausführung   | GTIN (EAN)    | VPE       |
|----------------------------|-------------------|--|---------------|-----------|
| <a href="#">1854090000</a> | WS 10/15 MC NE WS | Klemmenmarkierer, MultiCard, 10 x 15 mm, Polyamid, Farbe: weiß | 4032248390694 | 240 Stück |

**Z-Reihenklemme mit elektr. Bauteilen  
ZSI 2.5/LD 28AC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zubehör**

**Neutral**



Der **dekafix (DEK)** Markierer ist der universelle Markierer für alle Leitungs- und Steckverbinder sowie Elektronikbaugruppen. Das System eignet sich insbesondere für kurze Zahlenfolgen und umfasst eine große Auswahl an einsatzfertigen Drucken. Die Streifenmontage lässt ein schnelles Aufrasten in einem Arbeitsgang zu. Der Druck ist gut lesbar, kontrastreich und in 5 Breiten erhältlich.

- Große Auswahl an einsatzfertigen Markierern
- Streifenmontage für schnelles Aufrasten
- Verbindermarkierer passend für alle Weidmüller Leitungsverbinder
- Werden als neutrale Karte, MultiCard oder als Standarddruck in Karten angeboten

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ                 | Ausführung   | GTIN (EAN)    | VPE         |
|----------------------------|---------------------|--|---------------|-------------|
| <a href="#">1609801044</a> | DEK 5/5 MC-10 NE WS | Klemmenmarkierer, MultiCard, 5 x 5 mm, Polyamid, Farbe: weiß | 4008190397111 | 1.000 Stück |

**Werkzeuge**



Werkzeuge zum Abmanteln der ungeschnittenen Energieleitung und der Abgangsleitungen sowie Schraubendreher für die Installation der FieldPower Komponenten.

**Allgemeine Bestelldaten**

| Best.-Nr.                  | Typ             | Ausführung  | GTIN (EAN)    | VPE     |
|----------------------------|-----------------|---|---------------|---------|
| <a href="#">9008330000</a> | SDS 0.6X3.5X100 | Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm | 4032248056286 | 1 Stück |