


Maße für 9-37 (50) pol

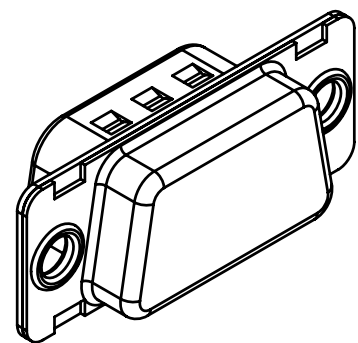

Artikel	A	B	C
AK09P	30.6	25.0	17.0
AK15P	39.0	33.3	25.3
AK25P	52.8	47.0	39.0
AK37P	69.2	63.5	55.4
AK50P	66.6	61.1	52.9

<small>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung</small>				Freimaßtoleranz nach DIN ISO 2768 m		Maßstab : 2:1 (9pol)	
						Material : DC04 LC Veredelung: 4-7 µ Sn über 2-3 µ Cu	
				Datum	Name	Artikel BLINDFLANSCH STIFT	
				Bearb. 29.10.01	Strauch		
				Gepr.			
02	Update	17.10.03	Ast	<b>PROVERTHA</b>		PVH-Artikel-Nr. AKXXP	
01	Update	06.05.02	Ast			Blatt 1 1 Bl.	
Zust	Änderung	Datum	Name	Änd.Stand :	02	Änd.Dat. :	17,10,03