

NYS240



3.5 mm Klinkenbuchse, 3-polig, Metallgehäuse

**Electrical**

Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Durchschlagsfestigkeit	0,5 kVdc
Nennstrom pro Kontakt	1 A

**Mechanical**


Kabeldurchmesser	≤ 4.3 mm
Einsteckkraft	≤ 20 N
Aussteckkraft	> 10 N
Lebensdauer	5000 mating cycles

**Material**

Kontaktbeschichtung	SnCe
Kontakte	CuSn6
Einsatz	PA6 30%GR
Gehäuse	CuZn39Pb3 gal 2 μm Ni plated

**Environmental**

Lötbarkeit	Complies with IEC 68-2-20
Temperaturbereich	-20 °C to +70 °C

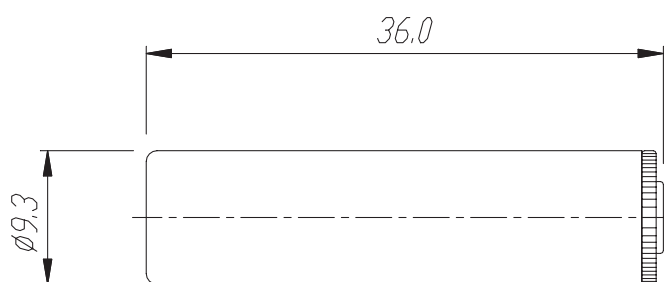

					Werkstoff:	Massstab:		Datum	Name
				*Lieferant darf ohne Ruecksprache nicht geaendert werden		2:1	Gezeichnet	10.03.2005	Battlogg
				Zeichnung urheberrechtlich geschuetzt (DIN 34) (C)			Geprueft		
				Benennung: 3,5 mm stereo Kabelbuchse			Gesehen		
				NYS 240			Ersetzt durch:		Blatt
							Ersatz fuer:		von Blatt
							Zeichn. Nr.		
Ind.	Aenderung	Datum	Name						3102 ST 22 102

**REAN**