


CLIPFIX 35-5

Endhalter

Datenblatt
100479_de_01

© Phoenix Contact 2023-02-08

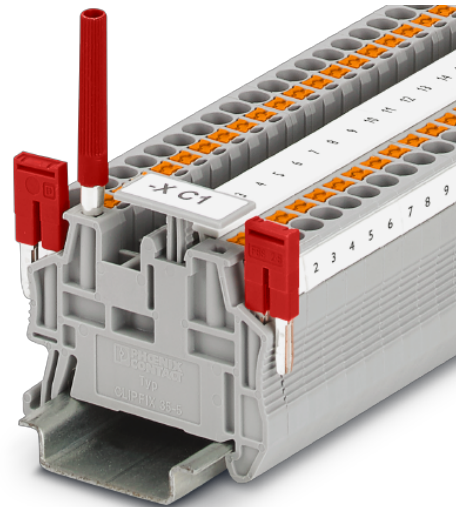

1 Beschreibung

Der Endhalter bietet einen optimalen Festsitz der Komponenten auf den Tragschienen NS 35/7,5 und NS 35/15.

Er zeichnet sich durch eine Teilungsbreite von 5,2 mm aus und ermöglicht die Aufnahme von ZB 5 und ZBF 5 sowie KLM 2 zur Klemmenleistenkennzeichnung.

Der Endhalter bietet Parkmöglichkeiten zur Aufnahme von FBS-Steckbrücken und Prüfsteckern. Zusätzlich ist er im Verbund mit ST- und QTC-Klemmen durchbrückbar.

Bild 1 CLIPFIX 35-5 mit ZB 5



Stellen Sie sicher, dass Sie immer mit der aktuellen Dokumentation arbeiten. Diese steht unter der Adresse phoenixcontact.net/product/3022276 zum Download bereit.



Dieses Dokument gilt für die im Kapitel „Bestelldaten“ auf Seite 2 aufgelisteten Produkte.

2 Bestelldaten

Enthalter

Beschreibung	Typ	Artikel-Nr.	VPE
Schnellmontage-Endhalter , für 35-mm-┌-und └-Tragschienen, bestückbar mit ZB 5 und ZBF 5 und höhenverstellbarem Klemmleistenmarker KLM 2, Parkmöglichkeit für FBS...-5, FBS...-6, KSS 5, KSS 6, PAI 4, MPS, PS-4/E	CLIPFIX 35-5	3022276	50
Klemmleistenmarker , höhenverstellbar, grau	KLM 2	0807575	100

3 Technische Daten

Allgemeine Daten

Klemmenbreite	5,2 mm
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Höhe (NS 35/7,5 / NS 35/15)	mindestens 37,0 mm / maximal 44,5 mm
Höhe auf NS 35/7,5 mit KLM 2	mindestens 60,0 mm / maximal 69,0 mm
Höhe auf NS 35/15 mit KLM 2	mindestens 67,5 mm / maximal 76,5 mm