

Gestanzte Crimpkontakte, Crimpkontakt gestanzt, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser 1,6, Anschlussquerschnitt 0,14 - 0,5

Bestellnummer VN 01 016 0011 (1)

Serie Kontakte

Unterserie Kontakt Gestanzte Crimpkontakte




ALLGEMEINE KENNWERTE

kontaktdurchmesser	1,6 mm
leitung_isolierungsdurchmesser	1,0-2,0 mm
anschlussquerschnitt_von	0,14
anschlussquerschnitt_bis	0,5
anschlussquerschnitt_awg_von	26
anschlussquerschnitt_awg_bis	20
lieferform	Einzelkontakt
stueckzahl	100
einsatztyp_kontakt	Stift
kontakttyp	Crimpkontakt gestanzt

ELEKTRISCHE KENNWERTE

durchgangswiderstand	DIN EN 60512-2-1, Test 2a / IEC 60512-2-1, Test 2a	< 5 mΩ
----------------------	--	--------

Gestanzte Einzelkontakte

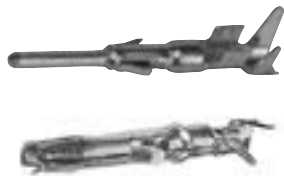

Gestanzte Bandkontakte für Crimpzangen mit Vorschub

200 Stück



Gestanzte Bandkontakte für Crimpmaschinen

2000 Stück
Zuführung links

2000 Stück
Zuführung rechts


Crimpkontakte, Stift, Standard

Kontakt Ø in mm	Isolierungs-Ø in mm	Polzahl	Anschluss- querschnitt	Lieferform	Stück	Bestell-Nr. Kontaktoberfläche	
						versilbert	vergoldet
1,6	1,0 - 2,0	6 + PE	0,14 - 0,5 mm ²	Einzelkontakt	100	VN 01 016 0011 (1)	VN 01 016 0011 (2)
				Bandkontakt	200	ZN 01 016 0011 (1)	ZN 01 016 0011 (2)
				rechts	2000	HN 01 016 0011 (1)	HN 01 016 0011 (2)
				links	2000	TN 01 016 0011 (1)	TN 01 016 0011 (2)
1,6	1,8 - 2,8	6 + PE	0,5 - 1,5 mm ²	Einzelkontakt	100	VN 01 016 0004 (1)	VN 01 016 0004 (2)
				Bandkontakt	200	ZN 01 016 0004 (1)	ZN 01 016 0004 (2)
				rechts	2000	HN 01 016 0004 (1)	HN 01 016 0004 (2)
				links	2000	TN 01 016 0004 (1)	TN 01 016 0004 (2)