

HICON-XLR Einbaubuchse 3-pol


Verbindungstyp XLR-3-pol Einbaubuchse
Geschlecht weiblich

Elektrische Daten:





Durchgangswiderstand 0,05 mΩ (inner)
Durchschlagsfestigkeit > 1.5 kVdc
Isolationswiderstand > 10 GΩ (initial)
Nennstrom pro Kontakt 16 A
Nennspannung 50 VAC

Mechanische Daten:

Lebensdauer 1000 Steckzyklen
Leiterquerschnitt k.A. / mm²
Leiterquerschnitt k.A. /AWG
Anschlussart Lötkontakte

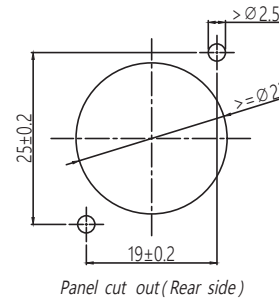

Panel cut out (Rear side)

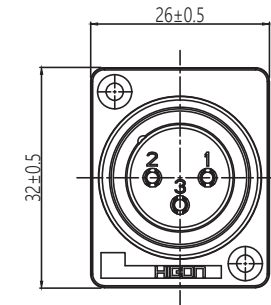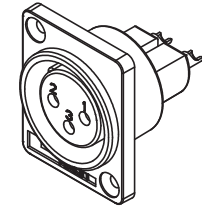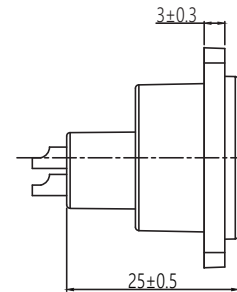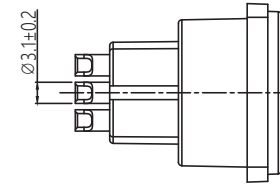

Material:

Kontaktbeschichtung Silber
Einsatz PPS
Gehäusebeschichtung Nickel

Umwelt:

Lötbarkeit IEC 68-2-20
Temperaturbereich -40°C to 85°C

Artikelnummer: HI-X3DF-P

HICON XLR-3-pol Einbaubuchse, Plastik,sw
D-Flansch, versilberte Kontakte

EAN-Code: 4049371804417

Art. No. HI-X3DF-P

Drawn: MZ

Checked: FV

Size: A4

Page 1

Material: