

# Übergabemodul - UM 45-FLK40 - 2962609

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35/7,5, Polzahl 40

Abbildung zeigt eine 34-polige Variante



## Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918087272

## Technische Daten

### Maße

Breite	126 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	50 mm

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

### Allgemein

Nennspannung $U_N$	25 V AC
Nennspannung $U_N$	60 V DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1 A
Polzahl	40
Prüfspannung Eingang/Ausgang	500 V AC
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0110
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

### Anschlussdaten Anschluss 1

Benennung Anschluss	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN

# Übergabemodul - UM 45-FLK40 - 2962609

## Technische Daten

### Anschlussdaten Anschluss 1

<b>Anschlussart</b>	Schraubanschluss
<b>Leiterquerschnitt starr min</b>	0,14 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt starr max</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt flexibel min</b>	0,14 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt flexibel max</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Leiterquerschnitt AWG/kcmil min</b>	26
<b>Leiterquerschnitt AWG/kcmil max</b>	16
<b>Abisolierlänge</b>	6 mm
<b>Schraubengewinde</b>	M3

## Klassifikationen

### eCl@ss

<b>eCl@ss 4.0</b>	27250313
<b>eCl@ss 4.1</b>	27250313
<b>eCl@ss 5.0</b>	27250313
<b>eCl@ss 5.1</b>	27250313
<b>eCl@ss 6.0</b>	27242608
<b>eCl@ss 7.0</b>	27141152
<b>eCl@ss 8.0</b>	27141152

### ETIM

<b>ETIM 2.0</b>	EC001434
<b>ETIM 3.0</b>	EC001604
<b>ETIM 4.0</b>	EC001604
<b>ETIM 5.0</b>	EC002780

### UNSPSC

<b>UNSPSC 6.01</b>	30211824
<b>UNSPSC 7.0901</b>	39121421
<b>UNSPSC 11</b>	39121421
<b>UNSPSC 12.01</b>	39121421
<b>UNSPSC 13.2</b>	39121421

## Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / GOST / cULus Recognized /

### Approbationsdetails


---

# Übergabemodul - UM 45-FLK40 - 2962609

## Approbationen

Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	1 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	

cUL Recognized	
Nennspannung UN	125 V
Nennstrom IN	1 A
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	

GOST	
------	--

cULus Recognized	
------------------	--

## Zubehör

### Systemkabel

FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2288985



FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2288998



# Übergabemodul - UM 45-FLK40 - 2962609

## Zubehör

FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289007



FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2289010



FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2289023



FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2289036



FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289049



FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2289052



# Übergabemodul - UM 45-FLK40 - 2962609

## Zubehör

---

FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2299589



FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2299592



FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK - 2299602




FLK EZ-DR.../.../... - 2295059



## Zeichnungen

# Übergabemodul - UM 45-FLK40 - 2962609

Schaltplan

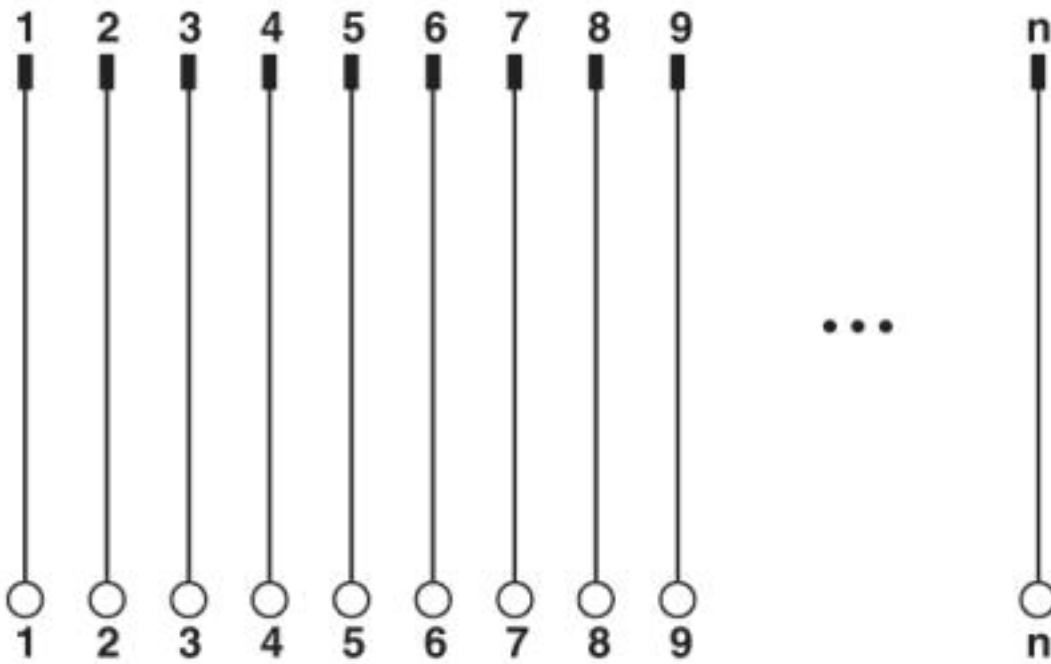

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten  
<http://www.phoenixcontact.com>