


UM 45-FLK50

Artikelnummer: 2962612

Abbildung zeigt eine 34-polige Variante

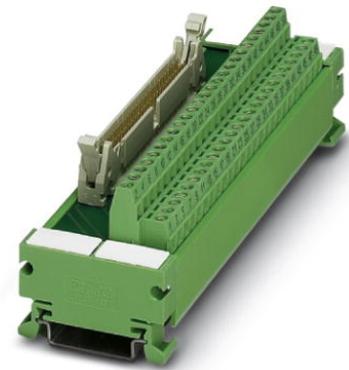

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962612>

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und
Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35/7.5, Polzahl
50

Kaufmännische Daten

EAN	4017918087289
VPE	1 Stück
Zolltarif	85369010
Gewicht/Stück	0,1563 KG
Katalogseitenangabe	Seite 244 (IF-2007)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
11.08.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für
Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	60 V DC
	25 V AC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	1 A
Polzahl	50
Länge	45 mm
Breite	151 mm
Höhe	50 mm

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Prüfspannung Eingang/Ausgang	500 V AC
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664 DIN VDE 0110
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Anschlussdaten

Anschluss 1	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
Abisolierlänge	6 mm
Schraubengewinde	M 3
Anschluss 2	Flachbandkabelanschluss
Anzahl der Anschlüsse	1
Anschlussart	Flachbandkabel-Steckverbinder, gemäß IEC 60603-13
Polzahl	50

Approbationen

Approbationslogos



CUL

Nennspannung U _N	125 V
Nennstrom I _N	1 A

UL

Nennspannung U_N	125 V
Nennstrom I_N	1 A
Approbationen	CUL, GOST, UL


Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Kabel/Leiter		
2289065	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 0,5 m
2299097	FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 0,5 m
2289078	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 1m
2299107	FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 1 m
2289081	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 1,5 m
2299110	FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 1,5 m
2289094	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 2 m
2299123	FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 2 m
2289104	FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 2,5 m
2289117	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 3 m
2299136	FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 3 m
2289120	FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 3,5 m
2289133	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 4 m

2299149	FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 4 m
2289573	FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 4,5 m
2289586	FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 5 m
2289599	FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 5,5 m
2289609	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 6 m
2299152	FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 6 m
2289612	FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 6,5 m
2289625	FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 7 m
2289638	FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 7,5 m
2289641	FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u.a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 8 m
2299165	FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 8 m
2289654	FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 8,5 m
2289667	FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 9 m
2289670	FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 9,5 m
2289683	FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK	Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 10 m
2299178	FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) , u. a. zur Übergabe von 32 Kanälen, Kabellänge: 10 m
2295046	FLK EZ-DR-S.../.../...	Rundkabel, mit Konfektionierung, geschirmt, Kabellänge variabel
2295059	FLK EZ-DR.../.../...	Rundkabel, mit Konfektionierung, nicht geschirmt, Kabellänge variabel

Zeichnungen

Schaltplan

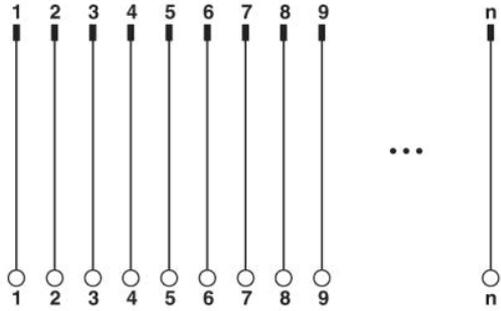

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

© 2007 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten