


UM 45-D 9SUB/S

Artikelnummer: 2962777

Abbildung zeigt die Variante UM 45-D37SUB/S

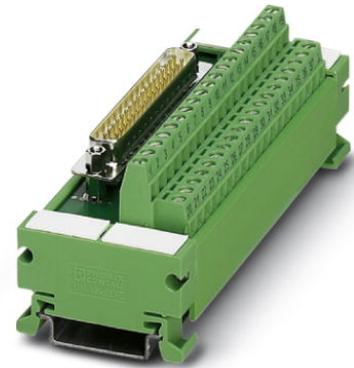

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2962777>

VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und
D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage auf NS 35/7.5, Polzahl 9



Kaufmännische Daten

EAN	4017918087432
VPE	1 Stück
Zolltarif	85369010
Gewicht/Stück	0,0746 KG
Katalogseitenangabe	Seite 250 (IF-2007)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
18.07.2006



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die
hier angegebenen Daten dem
Online-Katalog entnommen sind.
Die vollständigen Informationen
und Daten entnehmen Sie bitte
der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen für
Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennspannung U_N	125 V AC/DC
Max. Strombelastbarkeit je Zweig	2,5 A
Polzahl	9
Länge	45 mm
Breite	54 mm
Höhe	42 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Prüfspannung	800 V (50 Hz, 1 min)
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
	DIN VDE 110
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Anschlussdaten

Anschluss 1	Printanschluss
Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	16
Abisolierlänge	6 mm
Schraubengewinde	M 3
Anschluss 2	D-SUB-Steckanschluss
Anschlussart	steckbar

Approbationen

Approbationslogos



CUL

Nennspannung U _N	125 V
Nennstrom I _N	2,5 A
AWG/kcmil	30-14

UL

Nennspannung U _N	125 V
-----------------------------	-------

Nennstrom I_N	2,5 A
AWG/kcmil	30-14
Approbationen	CUL, GOST, UL

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Allgemein


2299987	CABLE-D 9SUB/B/S/50/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge : 0,5 m
2299990	CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge : 1 m

Kabel/Leiter

2302421	CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../...	Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit zwei D-SUB-Buchsenleisten, Kabellänge variabel
2302340	CABLE D-SUB-S/.../.../...	Geschirmtes Rundkabel konfektioniert mit einer D-SUB-Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge variabel
2300009	CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 1,5 m
2302010	CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 2 m
2302023	CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 3 m
2302036	CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 4 m
2302049	CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 9-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 6 m

Zeichnungen

Schaltplan

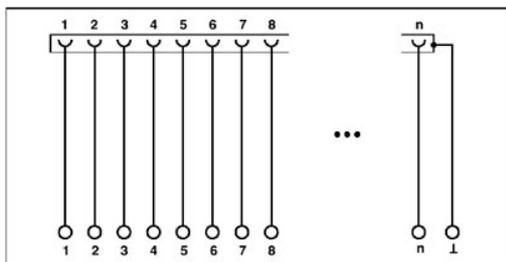

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

© 2007 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten