


Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.506.9055.0

Schutzleiterklemme WK 6 SL / U /V0

Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 6 mm<sup>2</sup>, Baubreite 8 mm, Farbe grün/gelb

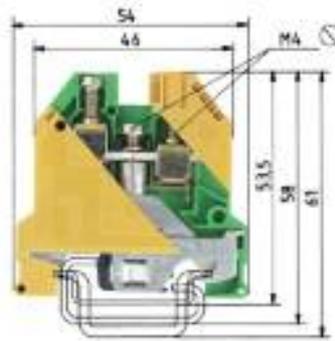

Art. Nr.	57.506.9055.0
EAN	4015573458635
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	8 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklempen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Länge	54 mm
Isolierstoffart	Thermoplast

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt eindrätig	10 mm <sup>2</sup>
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,5 mm <sup>2</sup>
Maximaler Querschnitt feindrätig	6 mm <sup>2</sup>

Abisolierlänge	12 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	1,2 Nm
Anzugsdrehmoment Schienenbefestigung	1,2

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-8 AWG
Querschnitt CSA	20-8 AWG

Technische Zeichnung

Farbe: grün  
colour: green

Farbe: gelb  
colour: yellow

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

\* = spezielle Verpackung  
specific package

Teile - Nr.	Typ
Part-number	type
57.506.9055.0	WK 6 SL/U/VO
* 57.506.8195.0	WK 6 SL/U/VO

Hutschiene EN 60715-35x15  
mounting rail EN 60715-35x15

Hutschiene EN 60715-35x7,5  
mounting rail EN 60715-35x7,5

G-Schiene EN 60715-G32  
G-rail EN 60715-G32

2:1

wieland  
Elektrische Verbindungen

Benennung  
SCHUTZLEITERKLEMME  
Earth terminal

50 - Zeichnung, keine manual (see Releasegen) 1. Verwendung: El. 1 nr. 1

Zeichnung Nr. 57.506.9053.0 01K

Erstellt: 21.06. Schnitt d. 1

Geprüft: -

Freigegeben: -

Benennung: Ersatz für: -

Belastung / Belast. / Belast. / Änderung

CP30005001...\_L0406253\_Schnitt 2006-06-21 15:45: 1000