


Produktdatenblatt

Art. Nr. 57.516.9055.0

Schutzleiterklemme WKN16 SL/U /V0

Schutzleiterklemme mit Schraubanschluss für Montage auf TS 35 und TS 32, Nennquerschnitt 16 mm², Baubreite 12 mm², Farbe grün/gelb

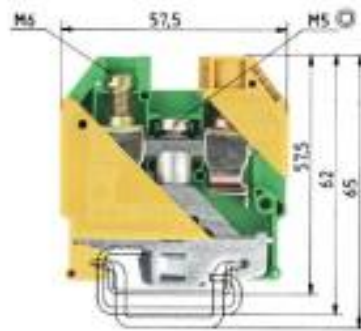

Art. Nr.	57.516.9055.0
EAN	4015573500136
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	16 mm ²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	12 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hut-/G-Schiene
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Länge	57,5 mm
Isolierstoffart	Thermoplast

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Schraubanschluss
Anschlussart 2	Schraubanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	1,5 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	10 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	16 mm ²

Minimaler Querschnitt mehrdrätig	16 mm ²
Maximaler Querschnitt mehrdrätig	25 mm ²
Abisolierlänge	15 mm
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung	2,5 Nm
Anzugsdrehmoment Schienenbefestigung	2

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	12-4 AWG
Querschnitt CSA	14-4 AWG

Technische Zeichnung

Farbe: grün
colour: green

Farbe: gelb
colour: yellow

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part-number	Typ type
57.516.9055.0	WKN 16 SL/U /VO
* 57.516.9095.0	WKN 16 SL/U /VO

* = spezielle Verpackung
specific package

Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

G-Schiene EN 60715-632
G-rail EN 60715-632

Frei referenz nach DIN	2:1	2004	Tag	Name	1. Verwendung	Bl. 1	von 1
Erstellt	27.09.	Schnitt	J.	T	Zeichnung Nr.	57.516.9055.0 01K	
Geprüft					Ersatz	Dr. -	
Verfasst					Benennung		
Werkstoff					SCHUTZLEITERKLEMME		
Hersteller					Earth terminal		
Änderung							