

Bitte beachten Sie

► Auszug aus dem Online-Katalog



Sensor-/Aktor-Stecker, Buchse, gerade, 4-polig, M12,
A-codiert, QUICKON-ONE, Metallrändel,
Kabeldurchmesser max. 8 mm

Artikelnummer	1641772
Artikelbezeichnung	SACC-M12FS-4QO-0,75-M
EAN	4017918921859
VPE	1 Stück
Zolltarif	85366990
Katalogseitenangabe	Seite 64 (PC-2005)

► Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.12.2005



► Technische Daten

Allgemeine Daten

Nennstrom I_N	9 A
Nennspannung U_N	250 V
Polzahl	4

SACC-M12FS-4QO-0,75-M



Umgebungstemperatur (Betrieb)

-25 °C ... 80 °C (Stecker)

Umgebungstemperatur (Betrieb)

-5 °C ... 50 °C (bei Leitungsanschluss)

Allgemeine Kennwerte

Codierung	A - Standard
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65/67
Isolierstoff	PA 6.6
Material Kontakt	Cu
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Rändel	Metall
Leiterquerschnitt flexibel min	0,34 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,75 mm ²

Leitungsangaben

Aderdurchmesser inkl. Isolation	1,3 mm ... 2,5 mm
Häufigkeit des Anschlusses von Leitungen gleichen Querschnitts	10
Leitungsaussendurchmesser minimal	4 mm
Leitungsaussendurchmesser maximal	7,5 mm
Aderisolationmaterial	PVC/PE
Anzugdrehmoment-Überwurfmutter	1,2 Nm
Schlüsselweite-Überwurfmutter	15 mm
Litzenaufbau nach VDE 0295 / kleinster Drahtdurchmesser	Klasse 2-6

► Approbationen

CUL


Nennspannung U_N	300 V
Nennstrom I_N	4 A
AWG/kcmil	18

UL

Nennspannung U_N	300 V
Nennstrom I_N	4 A
AWG/kcmil	18


► Zeichnungen

Maßzeichnung

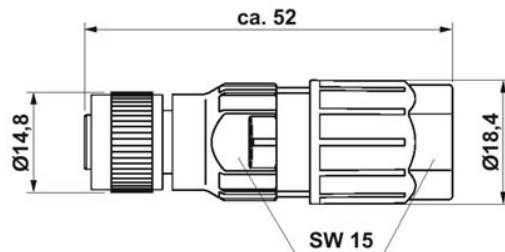

Buchse M12 x 1, gerade

Schemazeichnung

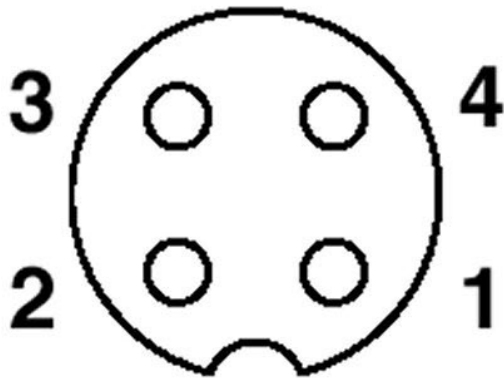

Polbild Buchse M12, 4-polig, A-kodiert, Ansicht
Buchsenseite

► Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
1641992	QSS 15	Steckschlüssel, zum Lösen bzw. Festdrehen der QUICKON-Überwurfmutter, Schlüsselweite 15 mm

► Konfigurationsoptionen

► Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten