

Bitte beachten Sie

► Auszug aus dem Online-Katalog



Sensor-/Aktor-Box, mit angeschlossenem
Stammkabel, Steckplätze: 6, Polzahl: 3, Kabellänge:
5 m

| | |
|---------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 1516030 |
| Artikelbezeichnung | SACB- 6/3-L- 5,0PUR-M8 |
| EAN | 4017918967017 |
| VPE | 1 Stück |
| Zolltarif | 85366990 |
| Katalogseitenangabe | Seite 144 (PC-2005) |

► Technische Daten

Allgemeine Daten

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Nennspannung U_N | 24 V DC |
| Betriebsspannung maximal U_{max} | 30 V DC |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 80 °C |
| Schutzart | IP65/67 |
| Polzahl | 3 |
| SACB Summenstrom | 6 A |
| Anzahl der Steckplätze | 6 |
| Anschlussart Sensor/Aktor | M8-Buchse |

Lokale Diagnosefunktion

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Lokale Diagnose | Versorgungsspannung LED grün |
| Lokale Diagnose | Statusanzeige I/O LED gelb |

Stammkabeldaten

| | |
|--|---|
| Anschlussart | Festanschluss |
| Kabellänge fix | 5 m |
| Kabeltyp | schleppkettentaugliches Stammkabel |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 70 °C (bei fester Verlegung) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -5 °C ... 70 °C (bei beweglicher Verlegung) |
| Querschnitt Signalleitung flexibel | 0,34 mm ² |
| Querschnitt Spannungsversorgung flexibel | 2 x 0,75 mm ² |
| Außendurchmesser | 7,9 mm |
| Biegezyklen maximal | 1500000 |
| Biegeradius | 100 mm |
| Verfahrweg | 2 m |
| Verfahrgeschwindigkeit | 2 m/s |

SACB- 6/3-L- 5,0PUR-M8



Isolierstofftyp

Isolierstoff

PBTP

Brennbarkeitsklasse nach UL 94

V0

► Approbationen

CUL


Nennspannung U_N 24 V

UL



Nennspannung U_N 24 V

► Zeichnungen

Maßzeichnung

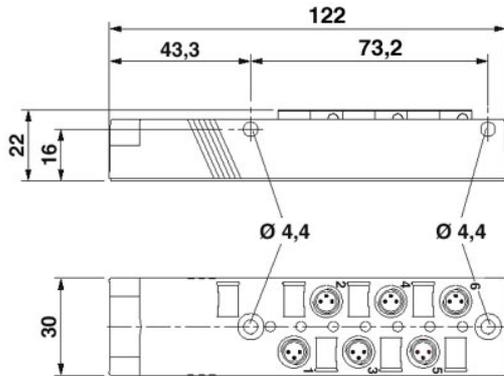

Schemazeichnung

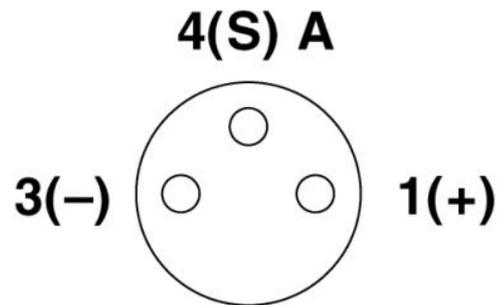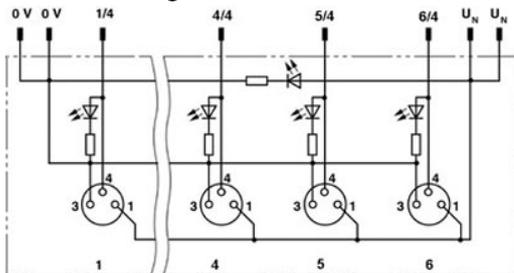

Schaltbild mit 3-poligen Buchsen

Polbild M8, Buchse 3-polig

► Zubehör

| Artikel | Bezeichnung | Beschreibung |
|-------------------|------------------|---|
| Allgemein | | |
| 0809984 | ZBF10:SO/CMS | Zackband flach, im 10-mm Raster, beschriftet nach Kundenangaben, 10-teilig, trennbar, Farbe: weiß |
| Markierung | | |
| 0809997 | ZBF10:UNBEDRUCKT | Zackband flach, im 10-mm-Raster, unbedruckt, 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT 0,8, X-PEN, oder CMS-P1-PLOTTER |
| Montage | | |
| 1682540 | PROT-M8 | Verschlusskappe, für nicht belegte Steckerplätze M8 |

► Konfigurationsoptionen

► **Adresse**

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>
Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten