

## Steckverbinder - SACC-M12FS-8CON-PG9-M - 1513347


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Sensor-/Aktor-Stecker, Buchse, gerade, 8-polig, M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Metallrändel, Kabelverschraubung Pg9



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
Mindestbestellmenge	1
Katalogseite	Seite 71 (PC-2011)
GTIN	 4 017918 910921
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	29.09 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	27.44 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	2 A
Bemessungsspannung	30 V
Polzahl	8
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

#### Allgemeine Kennwerte

Normen/Bestimmungen	M12-Steckverbinder IEC 61076-2-101
Kodierung	A - Standard
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm (M12-Rändel)
Anzugsdrehmoment	0,2 Nm (Schraubklemmen)
Anzugsdrehmoment	0,8 Nm ... 1 Nm (Druckschraube)

# Steckverbinder - SACC-M12FS-8CON-PG9-M - 1513347

## Technische Daten

### Allgemeine Kennwerte

Material Kontakt	CuZn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontakträger	PA 66
Material Griffkörper	PBT
Material Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt	0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 20
Leitungsaußendurchmesser	6 mm ... 8 mm
Statusanzeige	Nein

## Klassifikationen

### ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC002062
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062

### UNSPSC

UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501
UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

GOST

---

# Steckverbinder - SACC-M12FS-8CON-PG9-M - 1513347

## Approbationen

Ex Approbationen

---

beantragte Approbationen


---

## Approbationsdetails




## Zeichnungen

### Schemazeichnung

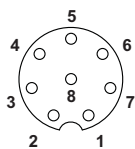

Polbild Buchse M12, 8-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite

### Maßzeichnung

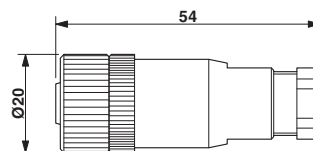

Buchse M12 x 1, gerade

