
 


	250 V/4 kV/3 I_N 25 A ① Zulassungen	250 V/4 kV/3 I_N 25 A ① Zulassungen
--	---	---

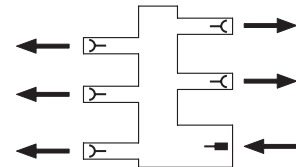

Beschreibung	Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE
Verteiler, steckbar	Verteiler, 3-fach, 1 x Stecker/3 x Buchse			Verteiler, 5-fach, 1 x Stecker/5 x Buchse		
	● schwarz	770-607	50	● schwarz	770-608	25
	○ weiß	770-657	50	○ weiß	770-658	25
	● rot	770-907	50			
Zubehör, artikelspezifisch						
	Montageplatte, für Verteiler			Montageplatte, für Verteiler		
		schwarz 770-623	25	schwarz 770-623	25	
		weiß 770-673	25	weiß 770-673	25	
	Befestigungspin, für Montageplatten			Befestigungspin, für Montageplatten		
		② schwarz 890-601	250	② schwarz 890-601	250	
		③ schwarz 770-601	250	③ schwarz 770-601	250	
	Verschlussstück, für Buchse, teilbar, 12-polig			Verschlussstück, für Buchse, teilbar, 12-polig		
		schwarz 770-201	100	schwarz 770-201	100	
		weiß 770-221	100	weiß 770-221	100	
	Verschlussstück, für Stecker, teilbar, 5-polig			Verschlussstück, für Stecker, teilbar, 5-polig		
		gelb 770-360	100	gelb 770-360	100	



① Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 176 bis 179.

② Ø 5,0 mm, Blechdicke 0,2 - 1,2 mm

③ Ø 6,0 mm, Blechdicke 1 - 2,5 mm

● schwarz Kodierung A (L ⊕ N)
 ○ weiß Kodierung A (L ⊕ N)
 ● rot Kodierung P (L ⊕ N)

Kodierungen siehe Seiten 164 und 165
 Brandlast auf Anfrage!

