

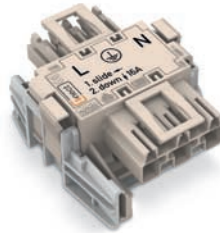


	250 V/4 kV/3 I_N 25 A (16 A) ❶ ❷ Zulassungen	250 V/4 kV/3 I_N 25 A ❷ Zulassungen
--	--	---

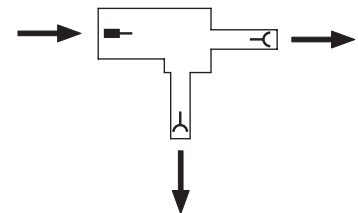

Beschreibung	Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE
Linect®-T-Steckverbinder, T-Verteiler, Zwischenkupplung, h-Verteiler	Linect®-T-Steckverbinder, 3-polig, Buchse - Stecker, Gehäusefarbe weiß, Deckel weiß			T-Verteiler, 1 x Stecker/2 x Buchse		
	○ weiß	770-6223	25	● schwarz	770-606	50
				○ weiß	770-656	50
				● grau	770-967	50
				● orange	770-667	50
				für „Fliegende Verbindungen“, mit 3. Verriegelungsklinke		
				● schwarz	770-615	50
				○ weiß	770-665	50
				● grau	770-970	50
				● orange	770-670	50

Zubehör, artikelspezifisch								
	Verschlussstück, für Buchse, teilbar, 12-polig			Verschlussstück, für Buchse, teilbar, 12-polig				
		schwarz	770-201	100		schwarz	770-201	100
		weiß	770-221	100		weiß	770-221	100
	Verschlussstück, für Stecker, teilbar, 5-polig			Verschlussstück, für Stecker, teilbar, 5-polig				
		gelb	770-360	100		gelb	770-360	100
	Kodierstift, für Stecker							
		grau	770-401	100				
Info	Abmessungen							

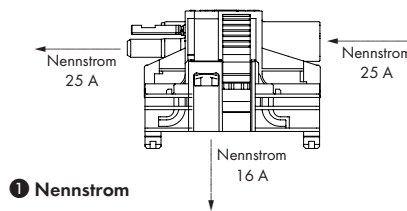

- ❷ Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 176 bis 179.
 - ❸ Ø 5,0 mm, Blechdicke 0,2 - 1,2 mm
 - ❹ Ø 6,0 mm, Blechdicke 1 - 2,5 mm
- schwarz Kodierung A (L ⊕ N)
 - weiß Kodierung A (L ⊕ N)
 - grau Kodierung B (1 2 3)
 - rot Kodierung P (L ⊕ N)
 - orange Kodierung R (LON LON S)
- Kodierungen siehe Seiten 164 und 165
Brandlast auf Anfrage!

