


<b>Maße Blechausschnitt</b>  Blechdicke: 0,5 mm bis 2 mm Toleranz des Blechausschnittes: + 0,1 mm	2 x 0,5 – 4 mm <sup>2</sup> ① 250 V/4 kV/3 I <sub>N</sub> 25 A	2 x AWG 20 - 12	2 x 0,5 – 4 mm <sup>2</sup> ① 250 V/4 kV/3 I <sub>N</sub> 25 A	2 x AWG 20 - 12
	 9 mm / 0.35 in ② Zulassungen			 9 mm / 0.35 in ② Zulassungen

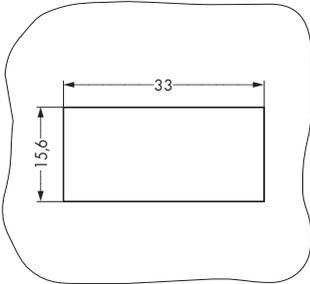

Beschreibung	Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE
Steckverbinder, Snap-In-Geräteanschluss, 3-polig, mit CAGE CLAMP®S-Anschluss, Snap-In-Rahmen, 3-polig	<b>Buchse</b>			<b>Buchse mit überstehendem Steckgesicht</b>		
	● schwarz	770-703	100	● schwarz	770-703/009-000	45
	○ weiß	770-723	100	○ weiß	770-723/009-000	45
	● grau	770-743	100			
	● rot	770-2303	100			
	● orange	770-2343	100			
	● braun	770-2363	100			

Zubehör, artikelspezifisch						
	<b>Verschlussstück, für Buchse, teilbar, 12-polig</b>			<b>Verschlussstück, für Buchse, teilbar, 12-polig</b>		
		schwarz 770-201 100 weiß 770-221 100			schwarz 770-201 100 weiß 770-221 100	

Zubehör, Serie 770						
	<b>Verschlussstück, für Blechausschnitt, 3-polig</b>			<b>Verschlussstück, für Blechausschnitt, 3-polig</b>		
		schwarz 770-643 100 weiß 770-693 100			schwarz 770-643 100 weiß 770-693 100	

Info	Abmessungen
------	-------------

① Anschließbar: 0,5 - 4 mm<sup>2</sup> „e + f“  
0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> „mehrdrätig“

② Die Zulassungsstellen und den Wegweiser finden Sie auf den Seiten 176 bis 179.

- schwarz Kodierung A (L ⊕ N)
- weiß Kodierung A (L ⊕ N)
- grau Kodierung B (1 2 3)
- rot Kodierung P (L ⊕ N)
- orange Kodierung R (LON LON S)
- braun Kodierung S (1 2 L)

Kodierungen siehe Seiten 164 und 165  
Brandlast auf Anfrage!

