



4-polige Ausführung
4 poles variant

07.283.22
32 27.0

05.561.42
52 53.0

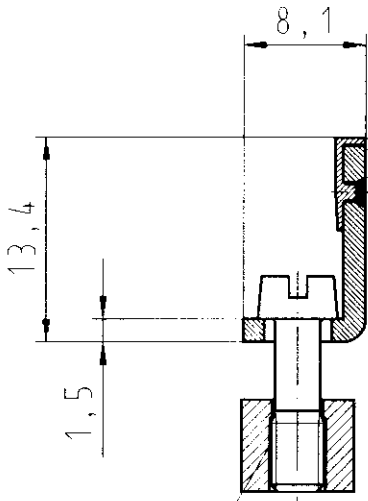

2-12x 05.511.0821.0

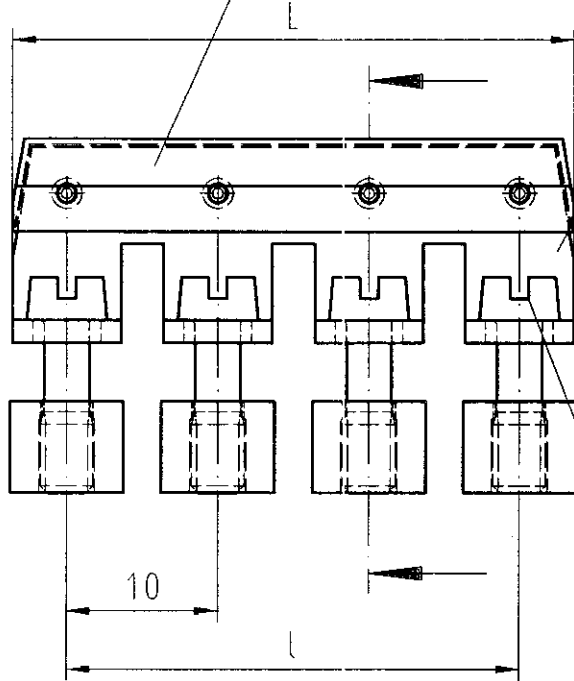

2-12x 05.003.2612.0

0 - alle Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Aussehen-ähnlich Prüfmaße
Mit / gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile-Nr. part nr.	Pol- zahl poles	L	l	Typ type
Z7.283.22MM.0	2	17,2	10	IVB WKN 10-2
Z7.283.23MM.0	3	27,2	20	IVB WKN 10-3
Z7.283.24MM.0	4	37,2	30	IVB WKN 10-4
Z7.283.25MM.0	5	47,2	40	IVB WKN 10-5
Z7.283.26MM.0	6	57,2	50	IVB WKN 10-6
Z7.283.27MM.0	7	67,2	60	IVB WKN 10-7
Z7.283.28MM.0	8	77,2	70	IVB WKN 10-8
Z7.283.29MM.0	9	87,2	80	IVB WKN 10-9
Z7.283.30MM.0	10	97,2	90	IVB WKN 10-10
Z7.283.31MM.0	11	107,2	100	IVB WKN 10-11
Z7.283.32MM.0	12	117,2	110	IVB WKN 10-12

MM	
27	Katalogteil catalogue part
97	spezielle Verpackung special packing

Freitoleranz nach DIN		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen		1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1	
Maßstab	/	2002	Tag	Name	Zeichnung Nr.		Index
/	/	Entworfen	06.03.	Treschan	Z7.283.2227.0 01K		
/	/	Geprüft	-	Dal			
/	/	Normgepr.	-	-	Ersatz für:		
Buchstabe Datum / Blatt		Änderung		Typ: IVB WKN 10-..		Benennung VERBINDUNGSSTEG jumper bar	
wieland		Elektrische Verbindungen					

A
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
1.1
2.1
1.1
Z7283227001 CADW028 treschan 07.03.2002 13:24:50 1.000