


AMP PIDG-FASTON

Vorisiolierte
Steckhülsen
mit Isolierungshalterung

Isolierungshülse:
Nylon

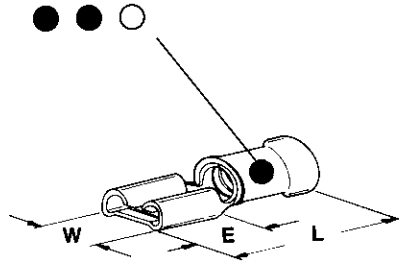

AMP PIDG-FASTON

Pre-Insulated
Receptacles
with Insulation Support

Insulation Sleeve:
Nylon

| Für Flachstecker For Tab (mm) | Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm ²) | Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter max. (mm) | Abmessungen Dimensions (mm) | | | Bestell-Nummern/Part Numbers | | Handzange Hand Tool | |
|--|---|---|-----------------------------------|-----|------|--|--|------------------------|----------------------------|
| | | | W | L | E | CuZn, verzinkt Brass, tin plated | CuSn, verzinkt Phosphor Bronze, tin plated | | |
| ○ | 2,0 x 0,5 | 0,14-0,40 | 2,1 | 3,0 | 16,1 | 5,1 | 152466-0 | - | MINI-CHAMP 576736-0 |
| ● | 2,8 x 0,3 | 0,30-1,50 | 3,5 | 3,7 | 19,8 | 6,3 | 165563-1 | 165563-2 | siehe Hinweis 1/see Note 1 |
| ● | 2,8 x 0,3 | 1,50-2,50 | 4,3 | 3,7 | 19,8 | 6,3 | 165614-2 | 165614-5 | siehe Hinweis 2/see Note 2 |
| ● | 2,8 x 0,4 | 0,30-1,50 | 3,5 | 3,7 | 19,8 | 6,3 | 165564-1 | 165564-2 | siehe Hinweis 1/see Note 1 |
| ● | 2,8 x 0,4 | 1,50-2,50 | 4,3 | 3,7 | 19,8 | 6,3 | 165615-2 | 165615-5 | siehe Hinweis 2/see Note 2 |
| ○ | 2,8 x 0,5 | 0,14-0,40 | 2,1 | 3,8 | 17,4 | 6,3 | 152462-0 | - | MINI-CHAMP 576736-0 |
| ○ | 2,8 x 0,5 | 0,20-0,56 | 2,5 | 3,7 | 18,6 | 6,3 | - | 140964-1** | CERTI-CRIMP 169485-0 |
| ● | 2,8 x 0,5 | 0,30-1,50 | 3,5 | 3,7 | 19,8 | 6,3 | 165565-1 | 165565-2 | siehe Hinweis 1/see Note 1 |
| ● | 2,8 x 0,5 | 1,50-2,50 | 4,3 | 3,7 | 18,6 | 6,3 | 165616-2 | 165616-5 | siehe Hinweis 2/see Note 2 |
| ○ | 2,8 x 0,8 | 0,14-0,40 | 2,1 | 3,7 | 17,4 | 6,3 | 165619-2 | 165619-5 | CERTI-CRIMP 169485-0 |
| ● | 2,8 x 0,8 | 0,30-1,50 | 3,5 | 3,7 | 19,8 | 6,3 | 165566-1 | 165566-2 | siehe Hinweis 1/see Note 1 |
| ● | 2,8 x 0,8 | 1,50-2,50 | 4,3 | 3,7 | 19,8 | 6,3 | 165617-2 | 165617-5 | siehe Hinweis 2/see Note 2 |
| ● | 4,8 x 0,5 | 0,30-1,50 | 3,5 | 5,6 | 21,0 | 6,3 | 9-160481-1 | 9-160481-5 | siehe Hinweis 1/see Note 1 |
| ● | 4,8 x 0,5 | 1,00-2,50 | 4,3 | 5,7 | 21,9 | 6,4 | 9-160477-2 | 9-160477-5 | siehe Hinweis 2/see Note 2 |
| ● | 4,8 x 0,8 | 0,30-1,50 | 3,5 | 5,6 | 21,0 | 6,3 | 9-160483-1 | 9-160483-5 | siehe Hinweis 1/see Note 1 |
| ● | 4,8 x 0,8 | 1,00-2,50 | 4,3 | 5,7 | 21,9 | 6,4 | 9-160479-2 | 9-160479-5 | siehe Hinweis 2/see Note 2 |
| ● | 5,0 x 0,8 | 0,30-1,00 | 3,3 | 6,3 | 21,6 | 7,9 | 140805-2 | 140948-1 | 90035-3 |
| ● | 5,0 x 0,8 | 1,00-1,50 | 3,3 | 6,3 | 21,6 | 7,9 | 140805-2 | 140948-1 | siehe Hinweis 1/see Note 1 |
| ● | 5,0 x 0,8 | 1,00-2,50 | 4,0 | 6,3 | 21,6 | 7,9 | 140802-2 | 140950-1 | 90009-8 |
| ● | 5,0 x 0,8 | 3,00-3,40 | 4,0 | 6,3 | 21,6 | 7,9 | 140802-2 | 140950-1 | siehe Hinweis 2/see Note 2 |
| ● | 6,3 x 0,8 | 0,30-1,50 | 3,5 | 7,6 | 22,2 | 7,7 | 9-160583-2 | 9-160583-5 | siehe Hinweis 1/see Note 1 |
| ● | 6,3 x 0,8 | 1,00-2,50 | 4,3 | 7,6 | 23,2 | 7,7 | 9-160313-2 | 9-160313-5 | siehe Hinweis 2/see Note 2 |
| ○ | 6,3 x 0,8 | 4,00-6,00 | 6,3 | 7,6 | 27,2 | 7,7 | 160314-2 | 160314-5 | CERTI-CRIMP 90276-2 |

Hinweis 1:

CERTI-CRIMP 47386-4 oder 525690-0*
CERTI-LOK 169400-0 mit Matrize 169404-0

Hinweis 2:

CERTI-CRIMP 47387-7 oder 525691-0*
CERTI-LOK 169400-0 mit Matrize 169404-0

* Alternative aus Großbritannien.
Artikel auch magaziniert für maschinelle Verarbeitung lieferbar.

** Farbe: transparent

Note 1:

CERTI-CRIMP 47386-4 or 525690-0*
CERTI-LOK 169400-0 with Die Set 169404-0

Note 2:

CERTI-CRIMP 47387-7 or 525691-0*
CERTI-LOK 169400-0 with Die Set 169404-0

* Great Britain Alternative.
Available On-Tape for Automatic Termination.

** Color: transparent