


**AMP PIDG-FASTON**

**Vorisiolierte  
Steckhülsen  
mit Isolierungshalterung**

Isolierungshülse:  
Nylon

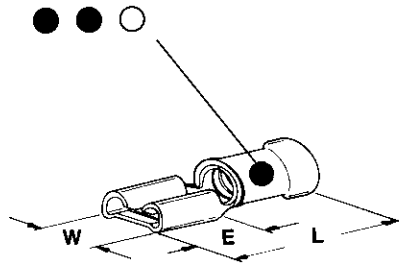

**AMP PIDG-FASTON**

**Pre-Insulated  
Receptacles  
with Insulation Support**

Insulation Sleeve:  
Nylon

Für Flachstecker For Tab (mm)	Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm <sup>2</sup> )	Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter max. (mm)	Abmessungen Dimensions (mm)			Bestell-Nummern/Part Numbers		Handzange Hand Tool	
			W	L	E	CuZn, verzinkt Brass, tin plated	CuSn, verzinkt Phosphor Bronze, tin plated		
○	2,0 x 0,5	0,14-0,40	2,1	3,0	16,1	5,1	152466-0	-	MINI-CHAMP 576736-0
●	2,8 x 0,3	0,30-1,50	3,5	3,7	19,8	6,3	165563-1	165563-2	siehe Hinweis 1/see Note 1
●	2,8 x 0,3	1,50-2,50	4,3	3,7	19,8	6,3	165614-2	165614-5	siehe Hinweis 2/see Note 2
●	2,8 x 0,4	0,30-1,50	3,5	3,7	19,8	6,3	165564-1	165564-2	siehe Hinweis 1/see Note 1
●	2,8 x 0,4	1,50-2,50	4,3	3,7	19,8	6,3	165615-2	165615-5	siehe Hinweis 2/see Note 2
○	2,8 x 0,5	0,14-0,40	2,1	3,8	17,4	6,3	152462-0	-	MINI-CHAMP 576736-0
○	2,8 x 0,5	0,20-0,56	2,5	3,7	18,6	6,3	-	140964-1**	CERTI-CRIMP 169485-0
●	2,8 x 0,5	0,30-1,50	3,5	3,7	19,8	6,3	165565-1	165565-2	siehe Hinweis 1/see Note 1
●	2,8 x 0,5	1,50-2,50	4,3	3,7	18,6	6,3	165616-2	165616-5	siehe Hinweis 2/see Note 2
○	2,8 x 0,8	0,14-0,40	2,1	3,7	17,4	6,3	165619-2	165619-5	CERTI-CRIMP 169485-0
●	2,8 x 0,8	0,30-1,50	3,5	3,7	19,8	6,3	165566-1	165566-2	siehe Hinweis 1/see Note 1
●	2,8 x 0,8	1,50-2,50	4,3	3,7	19,8	6,3	165617-2	165617-5	siehe Hinweis 2/see Note 2
●	4,8 x 0,5	0,30-1,50	3,5	5,6	21,0	6,3	9-160481-1	9-160481-5	siehe Hinweis 1/see Note 1
●	4,8 x 0,5	1,00-2,50	4,3	5,7	21,9	6,4	9-160477-2	9-160477-5	siehe Hinweis 2/see Note 2
●	4,8 x 0,8	0,30-1,50	3,5	5,6	21,0	6,3	9-160483-1	9-160483-5	siehe Hinweis 1/see Note 1
●	4,8 x 0,8	1,00-2,50	4,3	5,7	21,9	6,4	9-160479-2	9-160479-5	siehe Hinweis 2/see Note 2
●	5,0 x 0,8	0,30-1,00	3,3	6,3	21,6	7,9	140805-2	140948-1	90035-3
●	5,0 x 0,8	1,00-1,50	3,3	6,3	21,6	7,9	140805-2	140948-1	siehe Hinweis 1/see Note 1
●	5,0 x 0,8	1,00-2,50	4,0	6,3	21,6	7,9	140802-2	140950-1	90009-8
●	5,0 x 0,8	3,00-3,40	4,0	6,3	21,6	7,9	140802-2	140950-1	siehe Hinweis 2/see Note 2
●	6,3 x 0,8	0,30-1,50	3,5	7,6	22,2	7,7	9-160583-2	9-160583-5	siehe Hinweis 1/see Note 1
●	6,3 x 0,8	1,00-2,50	4,3	7,6	23,2	7,7	9-160313-2	9-160313-5	siehe Hinweis 2/see Note 2
○	6,3 x 0,8	4,00-6,00	6,3	7,6	27,2	7,7	160314-2	160314-5	CERTI-CRIMP 90276-2

**Hinweis 1:**

CERTI-CRIMP 47386-4 oder 525690-0\*  
CERTI-LOK 169400-0 mit Matrize 169404-0

**Hinweis 2:**

CERTI-CRIMP 47387-7 oder 525691-0\*  
CERTI-LOK 169400-0 mit Matrize 169404-0

\* Alternative aus Großbritannien.  
Artikel auch magaziniert für maschinelle Verarbeitung lieferbar.

\*\* Farbe: transparent

**Note 1:**

CERTI-CRIMP 47386-4 or 525690-0\*  
CERTI-LOK 169400-0 with Die Set 169404-0

**Note 2:**

CERTI-CRIMP 47387-7 or 525691-0\*  
CERTI-LOK 169400-0 with Die Set 169404-0

\* Great Britain Alternative.  
Available On-Tape for Automatic Termination.

\*\* Color: transparent