 



**AMP PIDG-FASTON**

**Positive Lock Steckhülse**  
Das Stecksystem  
mit Verriegelung  
und Vibrationsschutz

Gehäuse für  
vollen Schutz und  
einfache Entriegelung

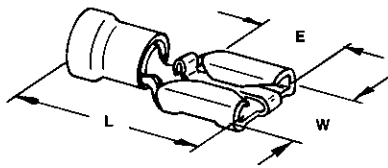


**AMP PIDG-FASTON**

**Positive Lock Receptacle**  
Low Insertion Force  
with Locking Device  
and Vibration Resistance

Housing for  
Full Protection  
and Easy Release

Für Flachstecker For Tab (mm)	Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm <sup>2</sup> )	Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter max. (mm)	Abmessungen Dimensions (mm)				Bestell-Nummern/Part Numbers		Handzange Hand Tool
			W	L	E	H	CuZn, verzinkt Brass, tin plated	CuSn, verzinkt Phosphor Bronze, tin plated	
● 6,3 x 0,8	1,5-2,5 14	4,8	9,2	21,6	8,0	-	165536-1	165536-2	CERTI-CRIMP 47387-7 oder/or CERTI-LOK 169400-0 mit Matrice/with Die Set 169404-0
	Gehäusefarbe: natur/Housing Color: natural		9,8	24,3	5,7	7,2	154719-0	-	
	Gehäusefarbe: schwarz/Housing Color: black		9,8	24,3	5,7	7,2	154719-1	-	


**Flachstecker**

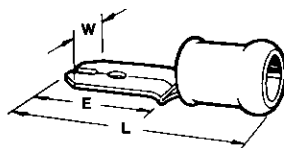

Tab

Für Steckhülse For Receptacle (mm)	Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm <sup>2</sup> )	Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter max. (mm)	Abmessungen Dimensions (mm)			Bestell-Nummern/Part Numbers		Handzange/Hand Tool CERTI-CRIMP
			W	L	E	CuZn, verzinkt Brass, tin plated	CuSn, verzinkt Phosphor Bronze, tin plated	
● 6,3 x 0,8	20-18 0,5-1,0	3,3	6,3	23,5	9,4	140896-2	-	90035-3
● 6,3 x 0,8	16-14 1,0-2,5	3,9	6,3	23,5	9,4	140971-2	-	90009-8
○ 6,3 x 0,8	10 4,0-6,0	5,7	6,3	28,0	9,4	141085-2	-	90276-2


**Steckhülse  
für Scheinwerfer**

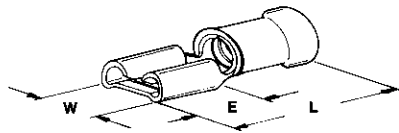

**Receptacle for  
Automotive Applications  
as Head Lights**

Für Flachstecker For Tab (mm)	Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm <sup>2</sup> )	Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter max. (mm)	Abmessungen Dimensions (mm)			Bestell-Nummern/Part Numbers		Handzange Hand Tool
			W	L	E	CuZn, verzinkt Brass, tin plated	CuSn, verzinkt Phosphor Bronze, tin plated	
● 8,00 x 0,75	1,0-2,5	4,3	9,0	24,4	14,6	9-160326-2	-	CERTI-CRIMP 47387-0 oder/or CERTI-LOK 169400-0 mit Matrice/with Die Set 169404-0

**Steckhülse  
für Flachstecker  
an Aggregaten**

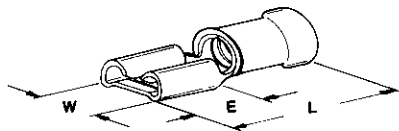

**Receptacle for Tab  
for Alternators/Bus-Bars**

Für Flachstecker For Tab (mm)	Leiterquer- schnittsbereich Wire Size Range (mm <sup>2</sup> )	Isolierungs- durchmesser Insulation Diameter max. (mm)	Abmessungen Dimensions (mm)			Bestell-Nummern/Part Numbers		Handzange/Hand Tool CERTI-CRIMP
			W	L	E	CuZn, verzinkt Brass, tin plated	CuSn, verzinkt Phosphor Bronze, tin plated	
○ 9,5 x 1,2	4,0-6,0	6,3	11,0	30,7	11,9	160524-2	160524-4	90276-2