



☆☆☆
PROFESSIONAL



SAT Multischalter (9 > 8)

Dieser SCHWAIGER® Multischalter verteilt digitale Signale von zwei Satellitenpositionen auf bis zu 8 Teilnehmer. Dabei können 2 Quattro LNB's sowie terrestrische Signale eingespeist werden. Alle Teilnehmer können unabhängig voneinander die volle Programm-

vielfalt nutzen. Die Besonderheit bei diesem Multischalter sind die farbigen Anschlüsse für eine verwechslungsfreie Installation.



ARTIKEL INFORMATION

Artikel-Nr. SEW4098 531
EAN 4004005409802



Letzte Aktualisierung: 14.03.2016




LEISTUNGSMERKMALE (SEW4098 531)

- Multischalter verteilt 2 Satellitenpositionen auf 8 Ausgänge
- Einspeisung von terrestrischen Signalen möglich (z.B. DVB-T oder Rundfunkprogramme)
- Unabhängige Programmvielfalt für alle Teilnehmer dieses Empfangssystems

TECHNISCHE DATEN

Qualität	PROFESSIONAL
Einsatzort	Innenbereich
Anschlüsse (Eingang)	8x F-Buchse (75 Ohm) (SAT) 1x F-Buchse (75 Ohm) (TV/RDF)
Anschlüsse (Ausgang)	8x F-Buchse (75 Ohm)
Ausgangspegel (max.)	(typ.) 100/85 dBµV (SAT/Terrestrik)
Frequenzbereich	47 - 862 MHz 950 - 2150 MHz
Entkopplung	25 dB
Stromaufnahme	durch LNB: (max.) 1000 mA
Spannungsversorgung	230 V AC
Leistungsaufnahme	max. 60 W
Betriebstemperatur	-10 bis +50 °C
Netzteil	integriert
Abmessung (Breite)	345 mm
Abmessung (Tiefe)	68 mm
Abmessung (Höhe)	120 mm
Verpackungsart	Knüpfblister SF

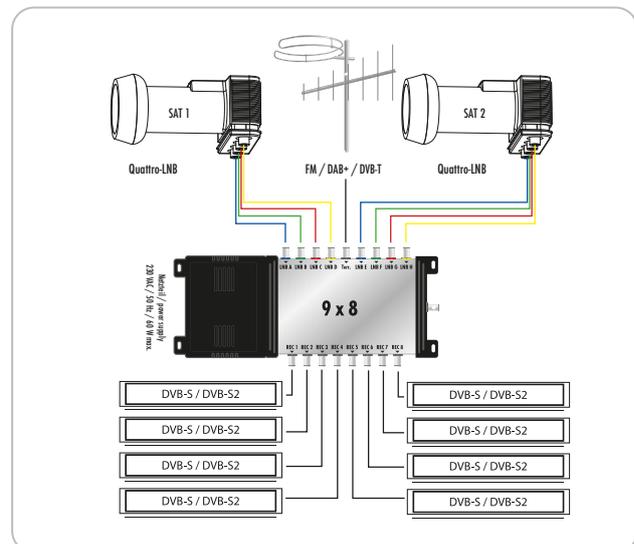

Letzte Aktualisierung: 14.03.2016