


# KERN EOS 150K50XL

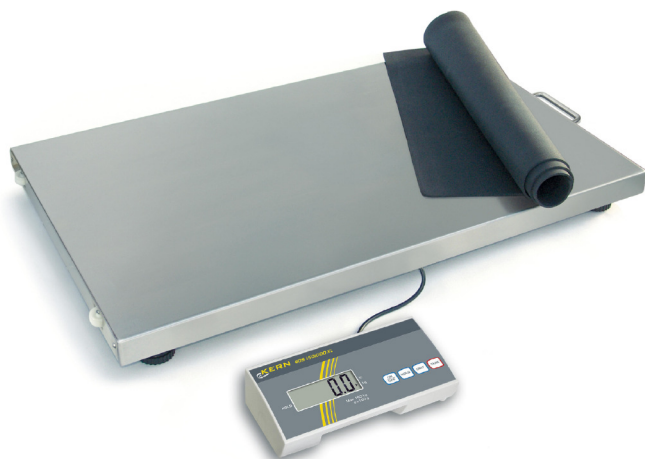

Die Klassiker unter den Paket- und Veterinärwaagen â auch mit XL-Plattform und großen Wägebereichen



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	50 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	150 g
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	100 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	100 g
Reproduzierbarkeit:	50 g
Tarierbereich:	150 kg
Wägebereich [Max]:	150 kg
Wägeeinheiten:	kg lb
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	2,500 cm
----------------------	----------

## Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

## Energieversorgung

Batterie-Betriebsdauer:	60 h
Eingangsspannung:	220 V - 240 V AC 50 Hz

n/a: Netzadapter extern

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein: 963-129  
Justage auf Aufstellungsort: 961-249

## Kategorie

Kategorie: Waagen  
Marke: KERN  
Produktgruppe: Plattformwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 1115 x 660 x 105 mm  
Bruttogewicht: 24,400 kg  
Lieferzeit: 24 h  
Nettogewicht: 18,700 kg  
Versandart: Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): 210 x 110 x 45 mm  
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 900 x 550 x 60 mm  
Drehbare Fußschrauben: ja  
Gehäusematerial: Kunststoff  
Kabellänge Anzeigegerät: 87 cm  
Material der Wägeplatte: Edelstahl  
Wägefläche (BxT): 900 x 550 mm