


SAUTER FK-A01

KERN

Tensiometer-Aufsatz mit Safe-insert-Funktion: Ziehen und loslassen, um das laufende Kabel in die Führungsrollen einzuführen, für Zugspannungsprüfungen bis zu 250 N, Aluaufsatz, Rollen nach innen verstellbar

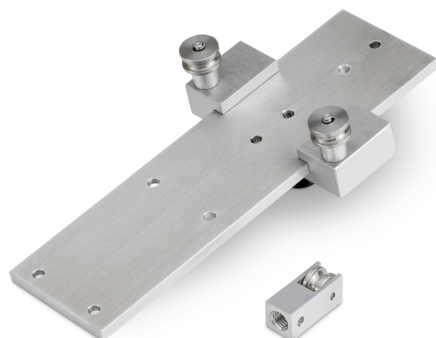

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Kraftmesszubehör

Bauform

Abmessungen Gerät (B×T×H)	140×140×40 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	140×140×40 mm
Material	Metall
Material Gehäuse	Metall

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	200×100×50 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	0,55 kg
Versandgewicht	0,52 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761135819
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration