


SAUTER FK-A02

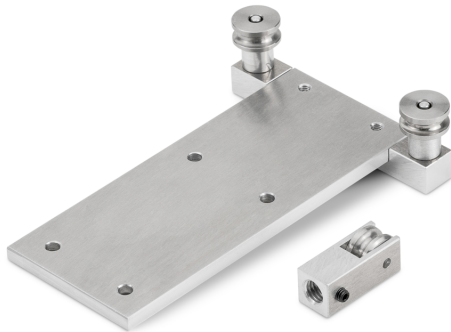

Tensiometer-Aufsatz für hochlastige Zugspannungsprüfungen bis 1000 N, Stahlaufsatz und Stahlrollen, Rollen nicht verstellbar



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Messtechnik
Produktgruppe	Kraftmesszubehör

Bauform

Abmessungen Gerät (B×T×H)	140×140×40 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	152×80×28 mm
Material	Metall
Material Gehäuse	Metall

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,15 kg
Versandgewicht	0,133 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761138667
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

