


# KERN IKT6K0.1

Touchscreen-Plattformwaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]

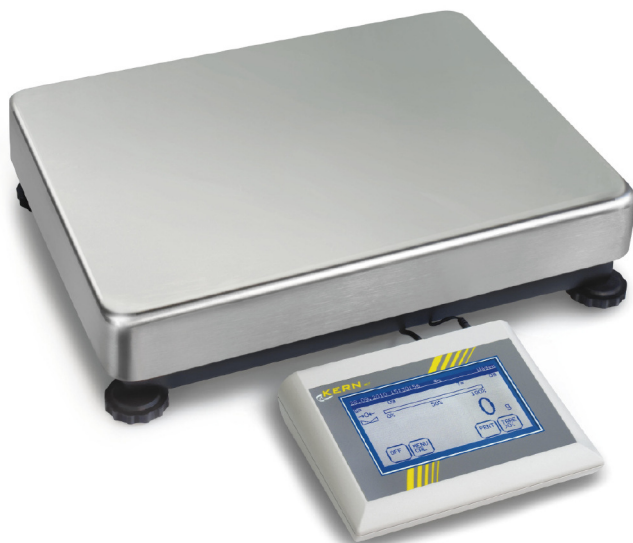

## Funktionen

Dosierfunktion:	ja
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Kapazitätsanzeige:	ja
PRE-TARE-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
SLEEP-Funktion:	ja
Stand-by-Funktion:	ja
Statistikfunktion:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Uhrzeit-Anzeige:	ja
Umrechnungsfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	10 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	10 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	20 h
Akkuladezeit:	10 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V

n/a: Netzadapter extern

## Energieversorgung

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: CH EURO UK US

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierschein:	963-128
Justage auf Aufstellungsort:	961-248

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattformwaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 530 x 430 x 250 mm

## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	60000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	300 mg
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	1 kg (F1); 5 kg (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	300 mg
Reproduzierbarkeit:	100 mg
Wägebereich [Max]:	6 kg
Wägeeinheiten:	* ct dwt g kg lb mo oz ozt t tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw)
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,800 cm
Display Ziffernhöhe:	4 mm

## Zählen

Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	100 mg
Kleinste Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	1 g
Referenzgewicht:	ja
Zählaufösung:	60000

# KERN IKT6K0.1



Touchscreen-Plattformwaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]

Bruttogewicht:	8,600 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	7,500 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH):	200 x 155 x 68 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	315 x 308 x 75 mm
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	315 x 305 x 75 mm
Kabellänge Anzeigerät:	2 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	318 x 308 mm