



PURE WINGS 2

OUTSTANDING RELIABILITY AND SILENT COOLING

140mm • 120mm • 92mm • 80mm

ANWENDUNGSBEREICHE

Home- und Office-PCs
Gaming- und Multimediasysteme
Optimal für den Einsatz auf Wasser- oder Luftkühlern
Anspruchsvolle Grafikanwendungen

HIGHLIGHTS

Sehr leiser Betrieb unter 19,2dB(A)
Luftstromoptimierte Lüfterblätter
Langlebige Rifle-Lager-Technologie
3-Pin Anschluss

Pure Wings 2 – Zuverlässige und leise Kühlung

Die Pure Wings 2 Lüfter statten nicht nur den Einstiegsrechner mit der wohlbekannten und leisen be quiet! Kühlung aus, sondern sind gleichzeitig genauso gut für Gaming- und Multimediasysteme geeignet.

Highlights »

- Luftstromoptimierte Lüfterblätter zur Reduzierung geräuschverursachender Luftturbulenzen bei gleichzeitiger Erhöhung des Luftstroms
- Selbst bei maximaler Drehzahl erreicht der Lüfter nur 19,2dB(A)
- Das langlebige Rifle-Lager ermöglicht eine Betriebslebensdauer von bis zu 80.000 Stunden
- Besonders geeignet für den Einsatz auf Wasser- oder Luftkühlern
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland
- 3 Jahre Herstellergarantie

Pure Wings 2 »

Höchste Zuverlässigkeit, geräuscharmer Betrieb und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Die Pure Wings 2 Lüfter sind einzigartig in ihrer Klasse. Wenn es darum geht, die wohlbekannte und leise be quiet! Kühlung im PC einzusetzen, sind die Pure Wings 2 einfach die perfekte Wahl.



PURE WINGS 2

OUTSTANDING RELIABILITY AND SILENT COOLING

Technische Daten »				
Lüftergröße (mm)	140	120	92	80
Artikelnummer	BL047	BL046	BL045	BL044
EAN Code	4260052183366	4260052183359	4260052183380	4260052183373
Abmessungen (B x H x T in mm)	140 x 140 x 25	120 x 120 x 25	92 x 92 x 25	80 x 80 x 25
Lüfterdrehzahl (rpm) @ 100% PWM	1000	1500	1900	1900
Lautstärke (dB(A)) @ 100% PWM	18,8	19,2	18,6	18,2
Fördervolumen bei 12V (cfm / m3/h)	61,2 / 104	51,4 / 87	33,15 / 56,02	26,3 / 44,45
Luftdruck (mm/H ₂ O)	0,76	1,25	1,65	1,85
Arbeitsspannungsbereich (Volt)	5–12	5–12	5–12	5–12
Leistungsaufnahme (W)	1,04	1,08	1,8	1,56
Maximalstrom (A)	0,09	0,09	0,16	0,13
Anschluss	3-Pin	3-Pin	3-Pin	3-Pin
Lebensdauer @ 25°C (h)	bis zu 80.000	bis zu 80.000	bis zu 80.000	bis zu 80.000
Lieferumfang	vier Befestigungsschrauben			




Hochwertige Motorsteuerung

Die hochwertige Motorsteuerung trägt zur Minimierung von elektronischen Geräuschen bei.

Kontakt »

Kostenlose Service-Hotline: 0800-0736-736 (Mo.-Fr. 9:00-17:30)

Mail: service@bequiet.com

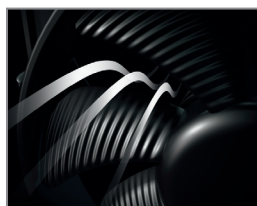

Strömungsoptimierte Lüfterblätter

Die strömungsoptimierten Lüfterblätter sorgen für einen geräuscharmen Betrieb und erhöhten Luftdurchsatz.