

COMET-Pumpen

Systemtechnik GmbH & Co. KG
Industriestraße 5
37308 Pfaffschwende
Telefon ++49 36082 436-0
Telefax ++49 36082 43634
E-Mail: kontakt@comet-pumpen.de
Internet: http://www.comet-pumpen.de



Tauchpumpen SERIE_20000

ECO-PLUS_20000



Artikel:

Tauchpumpe ECO-PLUS_20000
1,5 M Kabel, Langläufer,
anschlussfertig für 9103.05.00
Steuereinheit Serie_20000
Maße: max. Ø 38 mm
Höhe: 120 mm


Artikel:

Steuereinheit für SERIE_20000
1,0 m Kabel, Betriebsanzeige,

Set-Artikelnummer: 7389.79.80

- Pumpen zur Förderung von sauberem Wasser
- dauerlaufgeeignet, 20000 Betriebsstunden
- Versorgungsspannung der Steuereinheit 12 - 24 VDC
- Pumpe kann nur mit Steuereinheit oder anderer geeigneter EC-Motoransteuerung betrieben werden (Bitte fragen sie dazu unseren Kundenservice)

Förderdiagramm bei 24 VDC:

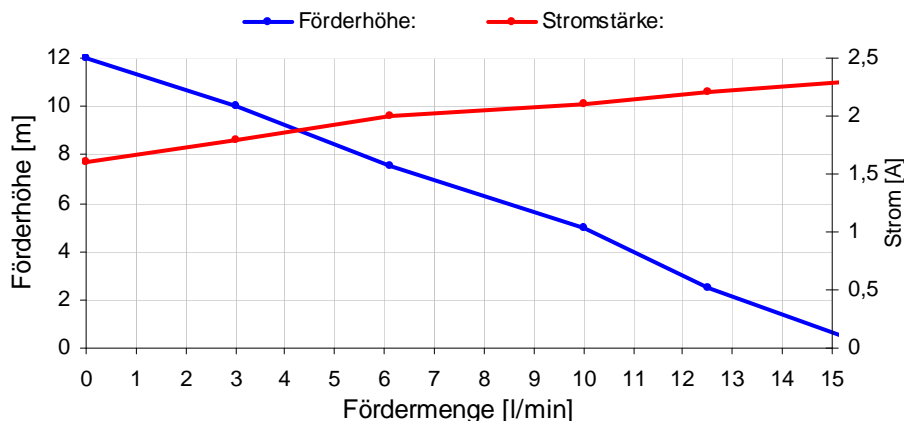

Wertetabelle:

Art.-nr.	7369.79.80 (Pumpe + Steuereinheit)						
Spannung:	[V]	24	24	24	24	24	24
Fördermenge:	[l/min]	0	3	6,1	10	12,5	15,2
Stromstärke:	[A]	1,6	1,8	2	2,1	2,2	2,3
Förderhöhe:	[m]	12	10	7,5	5	2,5	0,5
Verbrauch:	[W]	38,4	43,2	48	50,4	52,8	55,2