

Anschlussverteiler - PSM PTK-4 - 2799364

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Passiver-RS-485-T-Verteiler, bestückt mit einer 9-poligen D-SUB-Stiftleiste und fünf 9-poligen D-SUB-Buchsenleisten



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918074050

Technische Daten

Maße

Breite	89,8 mm
Höhe	89,6 mm
Länge	39 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 70 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Nennspannung U_N	60 V AC/DC
Nennstrom I_N	1 A
Bussystem	RS-485
Schirmung	D-SUB-Rahmen
Prüfspannung	500 V AC (50 Hz, 1 min, eff)
Material Gehäuse	PVC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Pinbelegung	alle 1:1

Anschlussdaten

Anschluss	ankommend
Polzahl	9
Anschlussart	D-SUB-9-Stecker
Anschluss	weiterführend
Polzahl	9
Anschlussart	D-SUB-9-Buchse

Anschlussverteiler - PSM PTK-4 - 2799364

Technische Daten

Anschlussdaten

Anschluss	abzweigend
Polzahl	9
Anschlussart	4 x D-SUB-9-Buchse

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27230207
eCl@ss 4.1	27230207
eCl@ss 5.0	27230207
eCl@ss 5.1	27230207
eCl@ss 6.0	27230207
eCl@ss 7.0	27230207
eCl@ss 8.0	27230207

ETIM

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423
ETIM 5.0	EC001423

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211506
UNSPSC 7.0901	39121008
UNSPSC 11	39121008
UNSPSC 12.01	39121008
UNSPSC 13.2	39121008

Approbationen

GOST /


Approbationsdetails



Zeichnungen

Anschlussverteiler - PSM PTK-4 - 2799364

Maßzeichnung

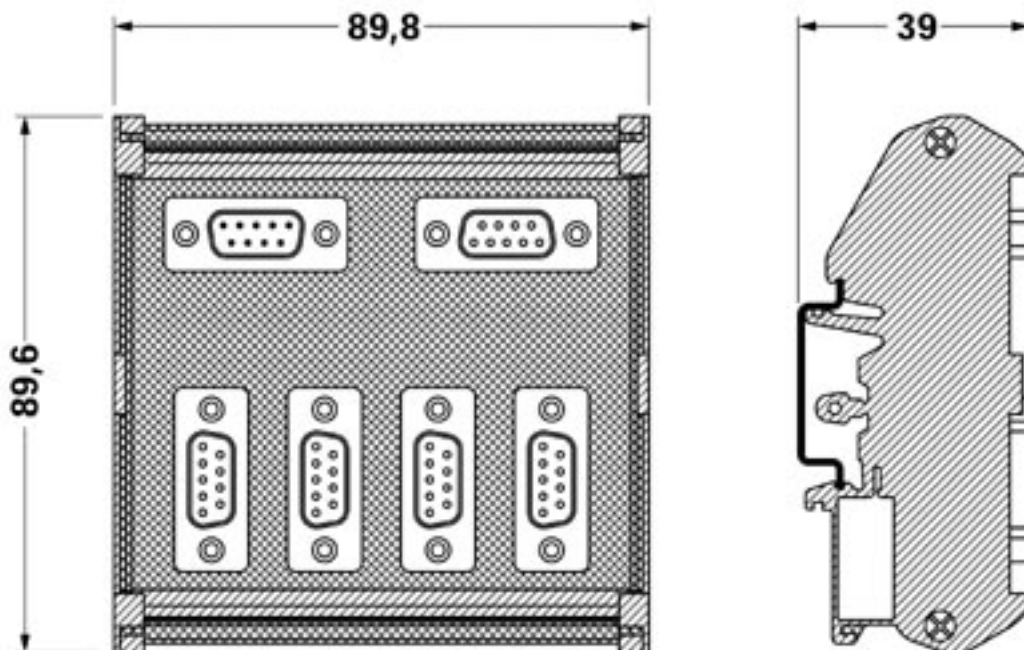

Schaltplan

