

Systemstecker - FLKM 50-PA-S400(3-48) - 2294908

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



VARIOFACE-Frontadapter, für Siemens SIMATIC® S7-400, nur analog

Abbildung zeigt die Variante
FLKM 50-PA-S400

Produkteigenschaften

- Die Anschaltung von analogen Kanälen erfolgt über ein 50-poliges Systemkabel

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	2
GTIN	4017918156350

Technische Daten

Allgemein

Nennspannung U_N	< 50 V AC
Nennspannung U_N	60 V DC
Max. zulässiger Strom	1 A (pro Pfad)
Anschaltbare Kanäle	32
Anschlussart Steckverbinder	IDC / FLK - Stiflleiste (2,54 mm)
Anzahl der Steckverbinder	1
Polzahl Steckverbinder	50
Polzahl	50
Einbaulage	beliebig
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Normen/Bestimmungen	DIN EN 50178
Normen/Bestimmungen	IEC 62103
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Unterstützte Steuerung

Steuerung	SIEMENS S7-400
- passende I/O-Karte	6ES7 431-0HH0-0AB0

Systemstecker - FLKM 50-PA-S400(3-48) - 2294908

Technische Daten

Unterstützte Steuerung

- passende I/O-Karte	6ES7 431-1KF00-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 431-1KF10-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 431-1KF20-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 431-7KF00-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 431-7KF10-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 431-7QH00-0AB0
- passende I/O-Karte	6ES7 432-1HF00-0AB0

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242208
eCl@ss 7.0	27242208
eCl@ss 8.0	27242208

ETIM

ETIM 2.0	EC001423
ETIM 3.0	EC001423
ETIM 4.0	EC001423
ETIM 5.0	EC001423


UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Approbationen

GOST /

 
Approbationsdetails



Zeichnungen

Systemstecker - FLKM 50-PA-S400(3-48) - 2294908

Schaltplan

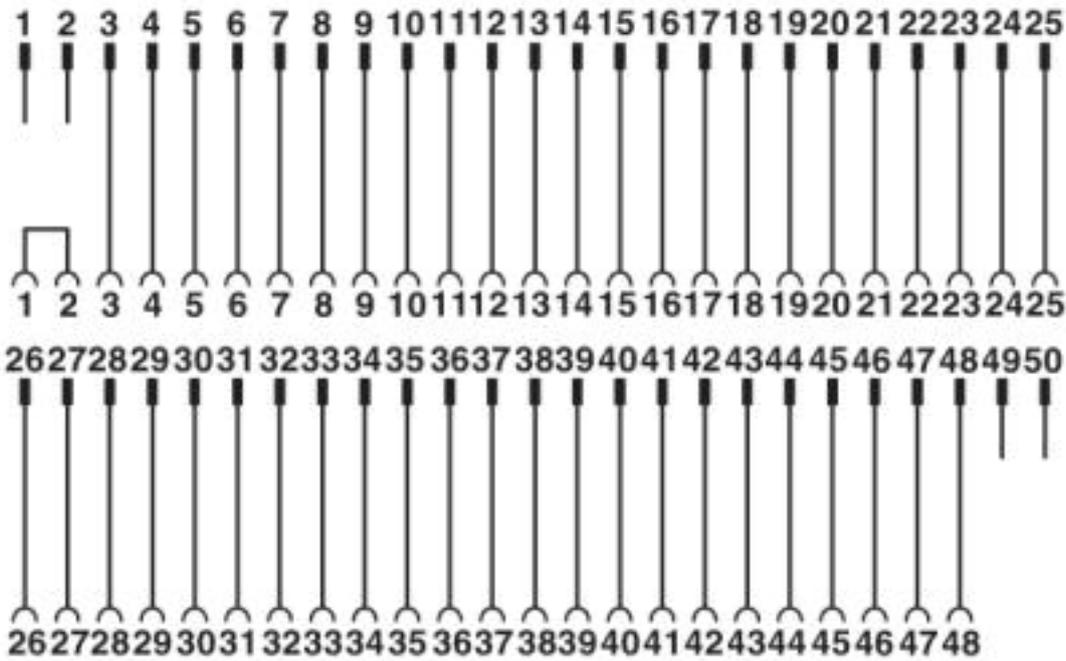

Anschlussbild FLKM 50-PA-S400(3-48)

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>