

D-SUB-Steckverbinder - VS-25-DEVNET - 1652240

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



D-SUB-Komplett-Steckverbinder, für DeviceNet, Shell-Größe 3, Steckerteil, Schraubanschluss, ungeschirmt, Anschlussrichtung gerade, Schutzart IP67

DeviceNet™

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918929169

Technische Daten

Mechanische Kennwerte

Polzahl	5
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussquerschnitt	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWG	24 ... 12
Kabelabgang	schräg
Kabelart	Rundkabel

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 80 °C
Schutzart	IP67

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PA
Material Kontakträger	PA
Material Kontakt	Cu-Legierung
Material Kontaktoberfläche	vergoldet

Elektrische Kennwerte

Polzahl	5
Bemessungsstrom	8 A
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung (III/3)	250 V
----------------------------	-------

D-SUB-Steckverbinder - VS-25-DEVNET - 1652240

Technische Daten

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom	8 A
------------------------	-----

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27261203
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437


UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Zeichnungen

D-SUB-Steckverbinder - VS-25-DEVNET - 1652240

Maßzeichnung

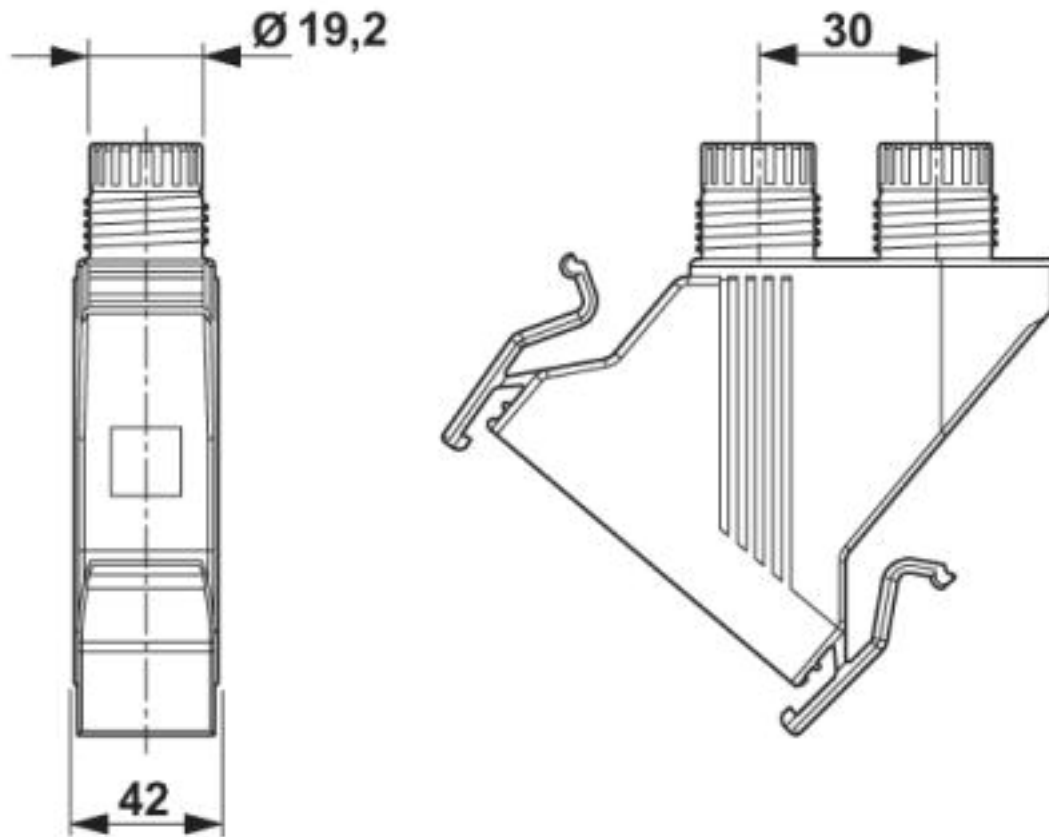

D-SUB Steckverbinder

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>