

Schirmanschlussschelle - HC-D 4-ST-1BUS - 1886142

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Schirmanschluss für eine geschirmte Leitungen an Stiftkontaktträgern, inkl. zwei lose Crimpkontakte für PROFIBUS-Leitung

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
GTIN	4017918818418

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Hinweis	für HC-D40-, HC-D64-, HC-M-12- Kontaktträger
---------	--

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC002641

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501

Schirmanschlussschelle - HC-D 4-ST-1BUS - 1886142

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------

Approbationen

GOST /

Approbationsdetails



Zubehör

Montagewerkzeug

CK1,6/2,5-MWZ - 1676734



VC-EW 1,6 - 1884869



Crimpwerkzeug


CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - 1687419



Zeichnungen

Schirmanschlussschelle - HC-D 4-ST-1BUS - 1886142

Maßzeichnung

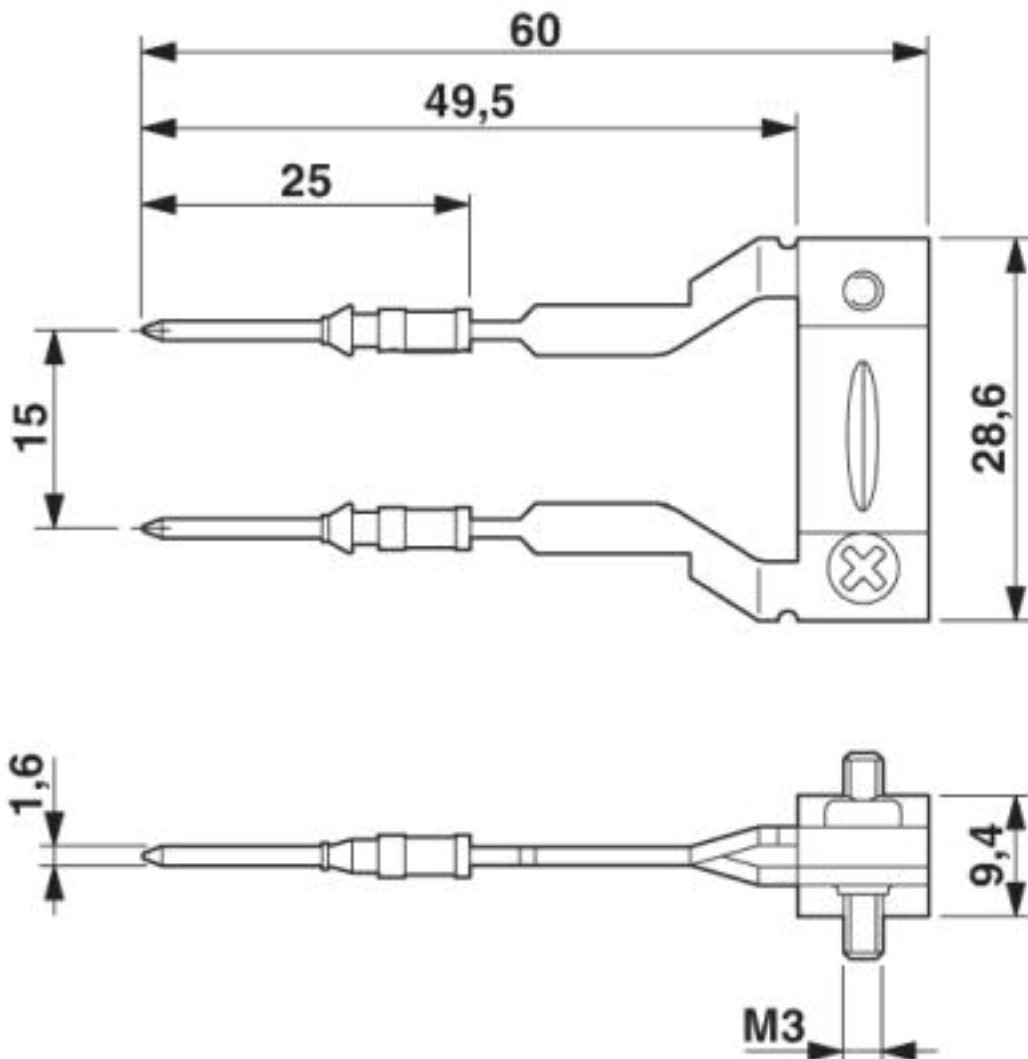

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>