


Sichttafelsystem VARIO® WALL 10

Artikelnummer	556700	Verkaufseinheit Menge	1 Set
Farbe	Farbig sortiert	VE EAN	4005546502571
Verpackungseinheit	1 Set	Verpackungsgewicht (brutto)	970 G
Basis EAN	4005546502571	Ursprungsland	DE



Logos und Auszeichnungen

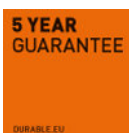

Produktbeschreibung

- Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung
- Wandhalter mit 10 SHERPA® Sichttafeln im Format A4, je 2 Stück in schwarz, rot, gelb, grün und dunkelblau
- Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie
- Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln
- Leichte Wandmontage
- Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln
- 5 Jahre Garantie

Produktmerkmale

Außenmaß Breite (mm)	390
Außenmaß Höhe (mm)	325

Sichttafelsystem VARIO® WALL 10

Außenmaß Tiefe / Länge	260 mm
Füllmenge (für)	10 Sichttafel(n)
Format / Format für	A4
Ausrichtung Format	Hoch
Marke	DURABLE
Innenmaß Sichttafel Breite (mm)	210
Innenmaß Sichttafel Höhe (mm)	297
Set inklusiv Sichttafeln	Ja
Dreh- und schwenkbar	Nein
Verstellung Lesewinkel	Nein
Erweiterbar	Nein
Einschuböffnung	Oben
Reiter mit Blankoschildern inklusive	Ja
Antibakterielle Oberfläche	Nein
Garantie	5 Jahre
Dokumenteneigenschaften	Scannertauglich, reflexionsarm
Befestigungsart	Wandbefestigung