




### Arbeitsplatzleuchte MAULatelier

- Funktionelle Arbeitsplatzleuchte. Ideal für Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros und Ateliers
- Inklusive 3 x 14 Watt Energiespar-Leuchtstoffröhren (Sockel G5), 6500 Kelvin, tageslichtweiß
- Die Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Effizienzklasse „A+“
- Kein Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- Mit EVG (elektronischem Vorschaltgerät) ausgestattet
- Das EVG sorgt für ein flackerfreies Einschalten der Leuchte, flackerfreies Licht und einen geringeren Stromverbrauch. Ein weiterer Vorteil ist die längere Lebensdauer des Leuchtmittels
- 2800 Lux Lichtstärke bei 35 cm Abstand
- 1250 Lumen je Leuchtmittel
- Robuster Metallarm, kann um 360° gedreht werden
- Armlänge unten und oben jeweils 40 cm
- Höhe in normaler Arbeitsstellung 40 cm
- Leuchtenkopf mit verspiegeltem Parabolraster für blendfreies Arbeiten
- Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten
- Klemmfuß aus kunststoffumspritztem Metall (Klemmweite bis 6,5 cm)
- Kabellänge ca. 1,50 m, Schutzklasse II (Eurostecker)
- 2 Jahre Garantie
- Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A++ bis B
- Ersatz Energiespar-Leuchtmittel, mit Sockel G5, Art.-Nr. 828 14 05

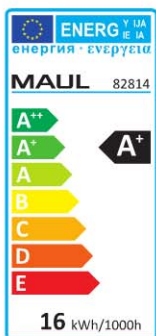

Art.-Nr.	Farbe	Leistung	Farbtemperatur	CRI	Spannung Leuchtm.
826 70	02 weiß	3 x 14 W	6500 K	80	220-240 V

