


Vierkant-Steckschlüssel mit Quergriff

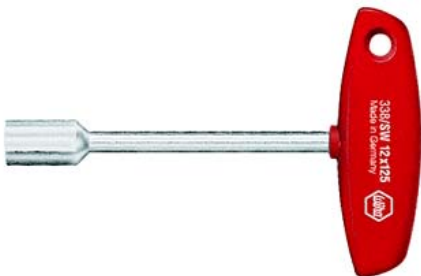






Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.

Griff: Wiha Quergriff Classic.

Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.

Extra: Innenbohrung für überstehende Gewindeschäfte.

Best.-Nr.					
01005	6	125	157	100	32
01006	8	125	157	100	32
01007	10	125	157	100	32
01008	12	125	157	100	32