

Tüllenrahmen - VC-TR3/4M - 1852914

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Tüllenrahmen, ohne PE, für Kontakteinsatz-Module, Bauform 3, Anzahl der Einsatz-Module 4

Abbildung zeigt die Variante VC-TR 1/2 M

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5
GTIN	4017918127169

Technische Daten

Maße

Höhe	27,5 mm
Breite	80,2 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------------	-------------------

Allgemein

Bauform	VC3
Farbe	schwarz
Material	PA-GF
Material Gehäuse	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27189239
eCl@ss 5.1	27189239
eCl@ss 6.0	27144001
eCl@ss 7.0	27144001
eCl@ss 8.0	27144001

ETIM

Tüllenrahmen - VC-TR3/4M - 1852914

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000007
ETIM 3.0	EC000007
ETIM 4.0	EC000007
ETIM 5.0	EC000007



UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172601
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	43172601
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approbationen

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized /

  
Approbationsdetails



Zeichnungen

Tüllenrahmen - VC-TR3/4M - 1852914

Maßzeichnung

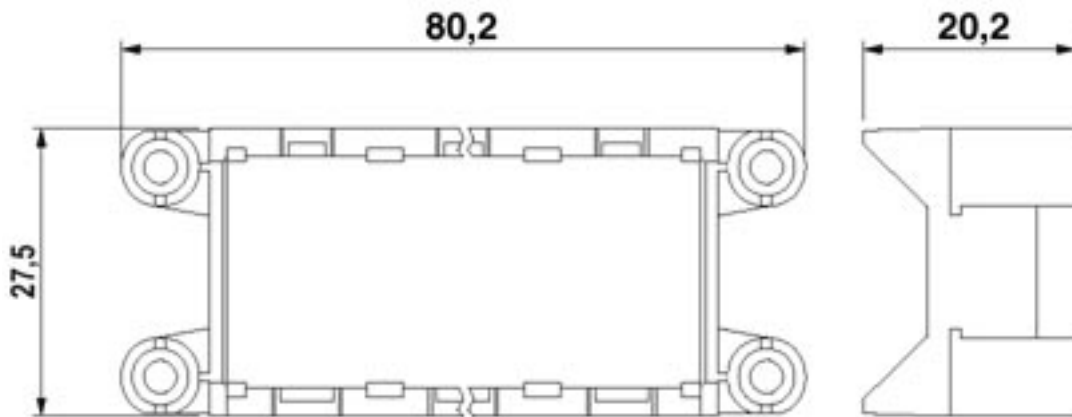

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>