


Kontaktzahlen

Bauhöhe

Die Platzsparenden

9–37  
50

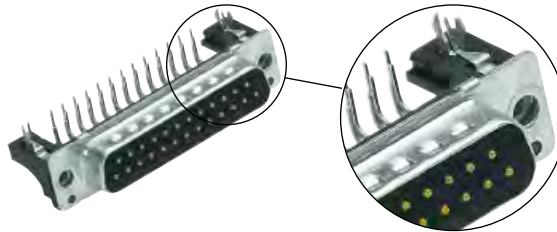

Gedrehte Einlötanschlüsse, gewinkelt – mit Rastclip und Massekontakt

D-Sub

Bezeichnung	Kontaktzahlen	Bestell-Nummer	
		Anforderungsstufe 3	Anforderungsstufe 2
<b>Anforderungsstufen</b> Erklärungen siehe Seite 05.04 Andere Anforderungsstufen auf Anfrage			
<b>Messerleiste</b> mit Schirmfiederung im Metallschutzkragen			
		Reihenabstand 2,54 mm	Reihenabstand 2,54 mm
	9	09 66 162 781 .	09 66 162 681 .
	15	09 66 262 781 .	09 66 262 681 .
	25	09 66 362 781 .	09 66 362 681 .
	37	09 66 462 781 .	09 66 462 681 .
	50	09 66 562 781 .	09 66 562 681 .
Bitte ergänzen Sie für Gewinde bzw. montierten Schraubbolzen im Flanschbereich			
M3 ▶ 5			
4-40 UNC ▶ 6			
Schraubbolzen 4-40 UNC ▶ 7			