

# 97 51 10


## Crimpzange für Westernstecker



- Profiwerkzeug zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel
- zum Verpressen von 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 11/12 (9,65 mm breit) und Typ RJ 45 (11,68 mm breit)
- exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimpung
- gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge
- mit zusätzlicher Abisolier-Funktion für Rundkabel
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Artikel-Nr.</b>       | 97 51 10   |
| <b>EAN</b>               | 4003773043171  |
| <b>Zange</b>             | brüniert   |
| <b>Griffe</b>            | mit Mehrkomponenten-Hüllen                             |
| <b>Anwendungsbereich</b> | Westernstecker   |
| <b>Kapazität</b>         | RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm<br>RJ 45 (8-polig) 11,68 mm |
| <b>Anzahl der Nester</b> | 2  |
| <b>Länge mm</b>          | 190  |
| <b>Gewicht netto g</b>   | 340  |

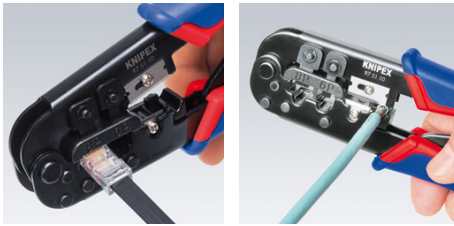

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



### Ersatzteile

| Artikel-Nr. | EAN           |                             |
|-------------|---------------|-----------------------------|
| 97 59 06    | 4003773029700 | 4 Ersatzmesser für 97 51 10 |