


Produktinformation

90 55 280 EAN

Blechknabber

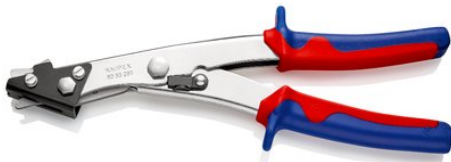

- Zum Schneiden von Eisen-, Kupfer- oder Aluminium-Blech bis max. 1,2 mm Dicke, Kunststoff bis max. 2,0 mm Dicke
- Schneiden der Materialien ohne Verformung
- Saubere Schnittkanten, keine Nacharbeit am geschnittenen Profil
- Mit Spanbrecher
- Leichte Handhabung
- Schnittbreite: 2,7 mm




Allgemein

Artikel-Nr.	90 55 280 EAN
EAN	4003773042303
Zange	vernickelt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	461 g
Abmessungen	280 x 102 x 21 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ausklinken und Spanbrechen in einem Arbeitsgang

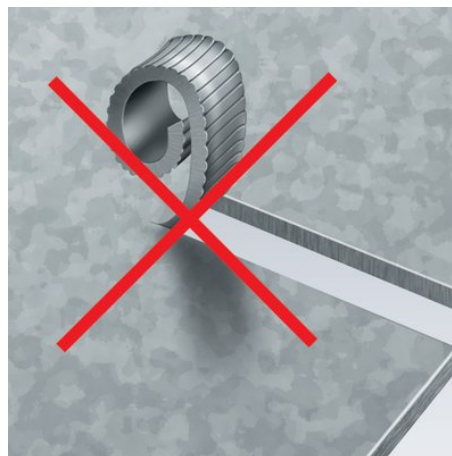

Ausklinken ohne Spanbrecher