

HSS

STAHLBOHRER MIT ABGESETZTEM SCHAFT

Universalstahlbohrer für jedes Bohrfutter.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Hochwertiger Stahlbohrer mit abgesetztem Schaft ermöglicht Bohrungen größerer Durchmesser in kleinem Bohrfutter und in Handbohrmaschinen
- Geschliffener HSS-Stahlbohrer mit höchster Präzision
- Ideal für stationäres Bohren




Infos Website




21542 8	10	87	133	8	1
21544 2	11	94	142	8	1
21546 6	12	101	151	8	1
21548 0	13	101	151	8	1
21549 7	13.5	108	160	10	1
21550 3	14	108	160	10	1
21551 0	14.5	114	169	10	1
21552 7	15	114	169	10	1
21553 4	15.5	120	178	10	1
21554 1	16	120	178	10	1
21555 8	16.5	125	184	13	1
21556 5	17	125	184	13	1
21557 2	17.5	130	191	13	1
21558 9	18	130	191	13	1
21559 6	18.5	135	198	13	1
21560 2	19	135	198	13	1
21561 9	19.5	140	205	13	1
21562 6	20	140	205	13	1
23998 1	22	150	219	13	1
23999 8	25	150	246	13	1

Produktgruppe
0904

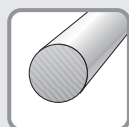

CYL

Durchmesser
10–25 mm

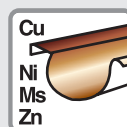

CLASSIC



Drehbohren

