



LEWIS

UNIVERSAL SCHLANGENBOHRER

Selbststeinziehender Bohrer für alle Hölzer.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Selbst einziehende Gewindespitze für punktgenaues Bohren
- Hohe Vortriebsleistung durch extra scharfe Schneidspitze
- Gehärtete Vor- und Hauptschneide sichert lange Lebensdauer und höchste Stabilität
- Lewis-Wendel bewährt für schnellsten Spanabtransport
- Ideal auch für Akku-Maschinen



Infos Website

 
Produktgruppe
0398



HEX



SDS-plus





PROFESSIONAL



Drehbohren

Durchmesser
6–32 mm

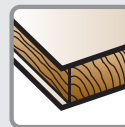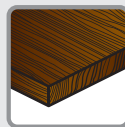



19029 9	6	150	235	1
25722 0	6	255	320	1
22702 5	8	100	200	1
19030 5	8	150	235	1
25723 7	8	255	320	1
23310 1	8	375	460	1
19031 2	10	150	235	1
15484 0	10	255	320	1
19035 0	10	375	460	1
19032 9	12	150	235	1
15485 7	12	255	320	1
19036 7	12	375	460	1
23312 5	12	515	600	1
19033 6	14	150	235	1
15486 4	14	245	320	1
19037 4	14	375	460	1
19034 3	16	150	235	1
15487 1	16	245	320	1
19038 1	16	375	460	1
23314 9	16	515	600	1
23300 2	18	150	235	1
15488 8	18	245	320	1
19039 8	18	370	460	1
23315 6	18	510	600	1
23301 9	19	150	235	1
23302 6	20	150	235	1
15489 5	20	245	320	1
19040 4	20	370	460	1
23316 3	20	510	600	1
23303 3	22	145	235	1
15490 1	22	245	320	1
19041 1	22	365	460	1
23317 0	22	510	600	1
23304 0	24	145	235	1
19042 8	24	365	460	1
23318 7	24	510	600	1
23305 7	25	140	235	1
18733 6	25	365	460	1
23306 4	26	140	235	1
19043 5	26	365	460	1
23319 4	26	505	600	1
23307 1	28	140	235	1
19044 2	28	365	400	1
23320 0	28	505	600	1



23308 8	30	135	235	1
19045 9	30	360	460	1
23321 7	30	500	600	1
23309 5	32	135	235	1
19046 6	32	360	460	1
23322 4	32	500	600	1

SETS



18981 1	10/12/14/16/18/20	450	6
18980 4	6/8/10/12/14/16	235	6



0398/18 LEWIS UNIVERSAL SCHLANGENBOHRER SDS-PLUS



SDS-
plus



22702 5	8	100	200	1
22703 2	10	160	235	1
22704 9	12	160	235	1
22705 6	16	160	235	1
22706 3	20	160	235	1
22707 0	22	160	235	1
22708 7	25	160	235	1