




HSS BLACKSMITH

STAHLBOHRER

Hochwertiger Stahlbohrer für stationäres Bohren.

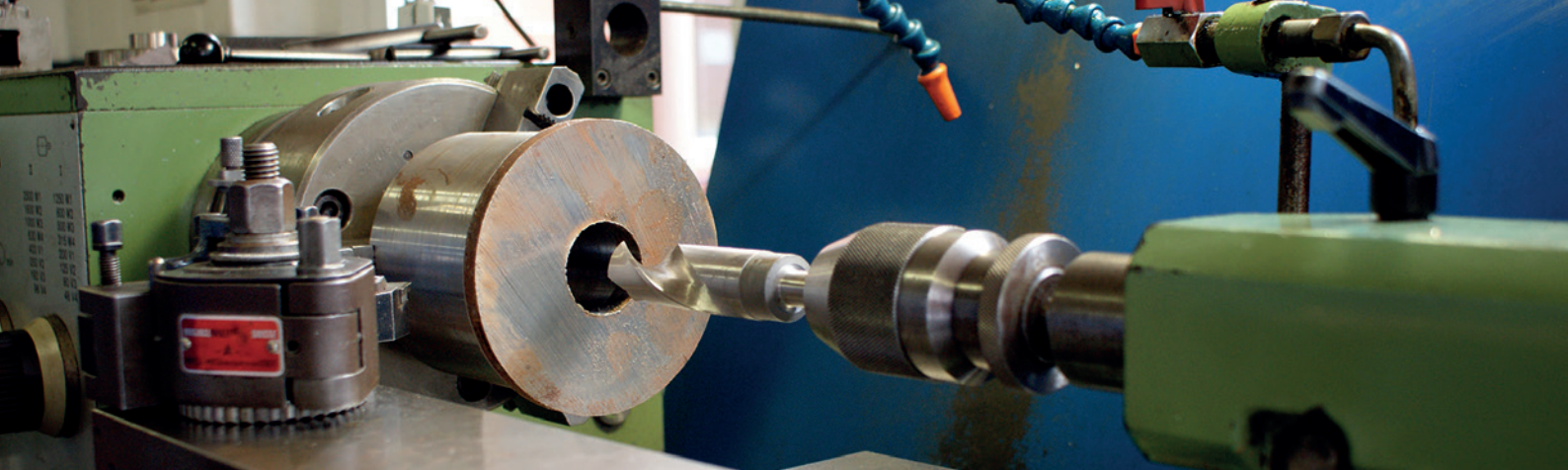

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Schaftform und Werkzeuglänge optimiert für den Einsatz in Ständerbohrmaschinen
- Geschliffener HSS-Stahlbohrer mit höchster Präzision
- Ideal für Bohrungen in legierten und unlegierten Stählen bis 1100N/mm²
- Kegelmantelanschliff mit 118° Spitzenwinkel für maximal lange Standzeiten




Infos Website




26036 7	10	76	165	10	1
26037 4	10.5	76	165	10	1
26038 1	11	76	165	10	1
26039 8	11.5	76	165	10	1
26040 4	12	76	165	10	1
26041 1	12.5	76	165	10	1
26042 8	13	76	165	1/2"	1
26043 5	13.5	76	165	1/2"	1
26044 2	14	76	165	1/2"	1
26045 9	14.5	76	165	1/2"	1
26046 6	15	76	165	1/2"	1
26047 3	15.5	76	165	1/2"	1
26048 0	16	76	165	1/2"	1
26049 7	16.5	76	165	1/2"	1
26050 3	17	76	165	1/2"	1
26051 0	17.5	76	165	1/2"	1
26052 7	18	76	165	1/2"	1
26053 4	18.5	76	165	1/2"	1
26054 1	19	76	165	1/2"	1
26055 8	19.5	76	165	1/2"	1
26056 5	20	76	165	1/2"	1
26057 2	22	76	165	1/2"	1
26058 9	25	76	165	1/2"	1

Produktgruppe
0904/44

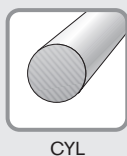

CYL

Durchmesser
10–25 mm

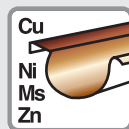

PROFESSIONAL



Drehbohren

