



HSS-G SUPER DIN 1869

STAHLBOHRER ÜBERLANG

HSS-Spiralbohrer für extra tiefe Bohrlöcher und tief gelegene Bohrungen.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Spezielles Wendeldesign für hohe Rundlaufgenauigkeit und Formstabilität des Bohrers
- Schneller Spanabtransport durch Parabolic-Wendel
- Für eine Vielzahl an Metallen bis zu einer Festigkeit von 900 N/mm²
- Der Heller-Tipp: Regelmäßiges Lüften beschleunigt den Bohrprozess und erhöht die Standzeit




Infos Website




26116 6	3	130	190	1
26117 3	3.2	135	200	1
26118 0	3.3	105	155	1
26119 7	3.5	145	210	1
26120 3	4	150	220	1
26121 0	4.2	150	220	1
26122 7	4.5	160	235	1
26123 4	5	170	245	1
26124 1	5.5	180	260	1
26125 8	6	180	260	1
26126 5	6.5	190	275	1
26127 2	7	200	290	1
26128 9	8	210	305	1
26129 6	8.5	210	305	1
26130 2	9	250	320	1
26131 9	10	235	340	1
26132 6	10.5	185	265	1
26133 3	11	250	365	1
26134 0	12	260	375	1
26135 7	13	260	375	1

Produktgruppe
0916

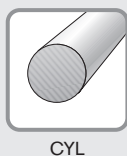

CYL

Durchmesser
3–13 mm

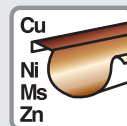

PROFESSIONAL



Drehbohren

